



# ボールスプラインバッファ付パッド

記号形状

U 平形

パッド径  $\varnothing 2, \varnothing 4, \varnothing 6, \varnothing 8$

■ バッファ部にボールスプラインガイドを使用。

## 型式表示方法

ZP2-T 02 U N S 6

真空取出口

記号	方向
T	縦

バッファストローク

記号	ストローク
6	6mm

パッド径

記号	パッド径
02	$\varnothing 2$
04	$\varnothing 4$
06	$\varnothing 6$
08	$\varnothing 8$

バッファ仕様

記号	仕様
S	ボールスプライン

パッド形状

記号	形状
U	平形

パッド材質

記号	材質
N	NBR
S	シリコーンゴム*
U	ウレタンゴム
F	FKM
GN	導電性NBR
GS	導電性シリコーンゴム

\*FDA(米国食品医薬品局)規格番号: 21CFR § 177.2600「繰り返し使用を目的としたゴム製品」に適合

※パッドは同梱出荷(未組立)となります。




## バッファ仕様


仕様		ボールスプライン
ストローク(mm)		6
スプリング反力(N)	0ストローク時	0.8
	フルストローク時	1.1

## 外形寸法図

ZP2-T□U□S6

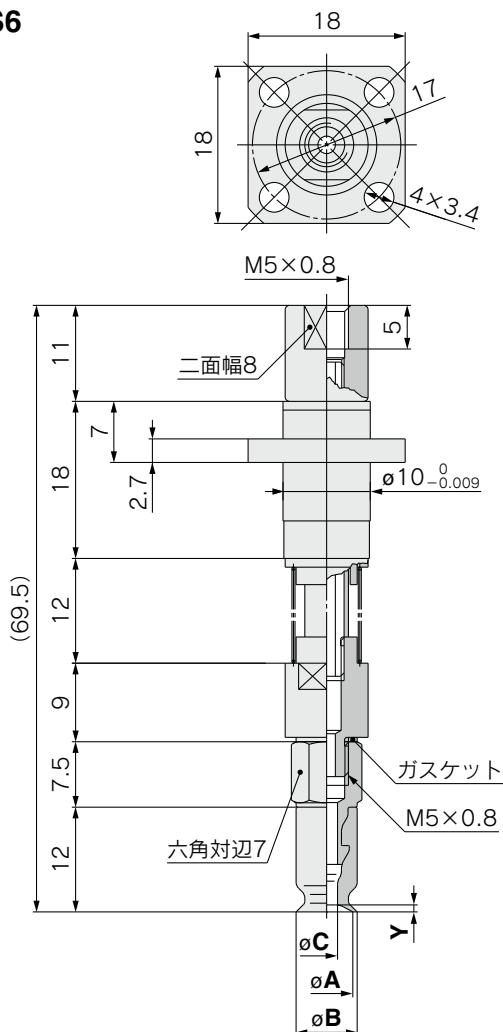

## バッファAss'y単体

 

品番(ガスケット付): ZP2B-T3S6  
 ガスケット品番(単体):  
 10個\*: ZP-5G2  
 100個\*: M-5G2

※ガスケット単体販売単位を示します。

## 寸法表

型式	A	B	C	Y
ZP2-T02U□S6	2	2.6	1.2	0.5
ZP2-T04U□S6	4	4.8	1.6	0.8
ZP2-T06U□S6	6	7	2.5	
ZP2-T08U□S6	8	9		1