


# 小型2ポートソレノイドバルブ SX21-X2

## 特長

- 軽量：65g
- ボディ材質：樹脂(PPS)
- 省電力：1.5W
- プラグコネクタ：  
リード線上取出し
- 難燃性：UL94V-0準拠
- 禁油仕様
- 配管口径：M5

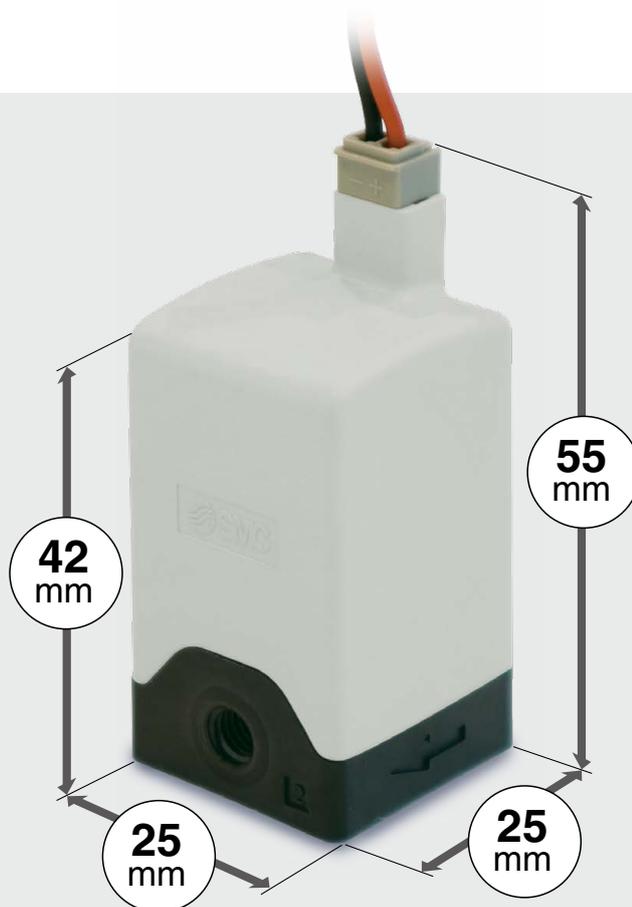

## 仕様

バルブ仕様	弁構造	直動形ポペット	
	使用流体	空気	
	オリフィス径	mm $\phi$	1
	使用圧力範囲	MPa	0~0.7
	流量特性	C	0.14
		b	0.4
		Cv	0.04
	周囲温度	℃	-10~50
	流体温度	℃	1~50(凍結なきこと)
	雰囲気	腐食性ガス、爆発性ガスのない場所	
漏れ量	cm <sup>3</sup> /min (ANR)	1以下	
接流体材質	SUS、樹脂、NBR		
コイル仕様	定格電圧	V	DC24
	許容電圧変動	V	定格電圧の±10%
	消費電力	W	1.5



製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。