

フィルタレギュレータ/AW30~AW60 オーダーメイド仕様

詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。



特殊温度環境

寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを特殊材料に変えています。

仕様


オーダーメイド品番		-X430	-X440
環境		低温環境用	高温環境用
周囲温度(℃)		-30~60	-5~80
使用流体温度(℃)		-5~60(凍結なきこと)	
材質	ゴム部品	特殊NBR	FKM
	主要部品	金属(アルミダイカストなど)	
ろ過度		5μm	



AW30-03G-2-X440

適用型式

型式	AW30	AW40	AW40-06	AW60
管接続口	1/4・3/8	1/4・3/8・1/2	3/4	3/4・1

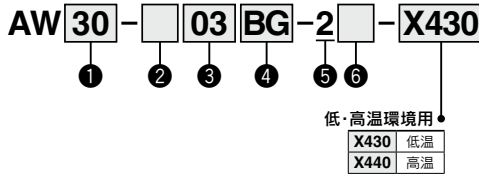

・オプション・標準は、a~gの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AW30-03BG-2N-X430

	記号	内容	① ボディサイズ		
			30	40	60
②	ねじ種類	無記号	Rc		
		N	NPT		
		F	G		
③	管接続口径	+			
		02	1/4		
		03	3/8		
		04	1/2		
		06	3/4		
		10	1		
④	a 取付	無記号	取付オプションなし		
		B ^{注2)}	ブラケット付		
		H	セットナット付(パネルマウント用)		
	b 圧力計	無記号	圧力計なし		
		G ^{注3)}	丸形圧力計(リミットインジケータなし)		
		+			
⑤	ケース ^{注4)}	2 金属ケース			
⑥	c 設定圧力	無記号	0.05~0.85MPa設定		
		1 ^{注5)}	0.02~0.2MPa設定		
	d ドレン排出口	無記号	ドレンコック付		
		J ^{注6)}	ドレンガイド1/4		
	e 排気機構	無記号	リリーフタイプ		
		N	ノンリリーフタイプ		
	f 流れ方向	無記号	流れ方向:左→右		
		R	流れ方向:右→左		
	g 圧力単位	無記号	製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa		
Z ^{注7)}		製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、"F	○ ^{注8)}	○ ^{注8)}	

注1) オプションB,G,Hは、同時相向となり、組付られています。
 注2) ブラケットにはセットナットが付属となります。(AW30~AW40)
 AW60は取付けねじ(2本)が付属となります。
 注3) 圧力計取付ねじは、AW30が1/8、AW40,60が1/4で圧力計はG43タイプになります。
 注4) 必ず金属ケース2を選択してください。
 注5) 標準仕様に対し、調圧スプリングのみ異なります。0.2MPa以上に設定できないようにした製品ではありません。
 また、圧力計付きの場合は0.2MPa用圧力計が付属となります。
 注6) ハルバ機能は付いていません。
 注7) ねじ種類NPTが対象となります。
 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
 注8) ○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。

- IP
- IW
- 1301
- AW
- IL1□
- IL2□
- IT
- CP□
- IS
- VFN
- IN-T□

AW30~AW60

外形寸法図

AW30-X430, -X440

