

エアスライドテーブル／ ロングストローク200mm仕様 MXS20-200, MXS25-200

特長

φ20,φ25に200ストローク追加

	ストローク(mm)									
	10	20	30	40	50	75	100	125	150	200
MXS20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
MXS25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

○：標準対応済みストローク ●：追加ストローク

仕様：標準品と同一
質量 φ20：3.4kg
φ25：5.6kg




許容値

型式		MXS20	MXS25
最大許容積載質量：Wmax(kg)		6	9
最大許容モーメント：Mmax(N・m)		50.5	67.3
最大許容運動エネルギー：Emax(J)	ラバークッション	0.16	0.24
	ショックアブソーバ	0.32	0.48

※機種選定方法につきましてはホームページWEBカタログMXSシリーズをご確認ください。

型式表示方法

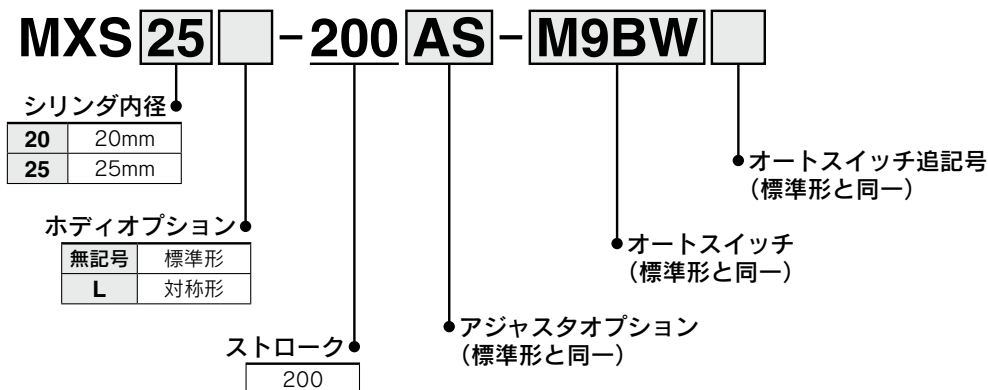

※機能オプション、ポートねじの種類(TN、TF仕様)はありません。



注意 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)
『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。

SMC株式会社 本社／〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F <http://www.smcworld.com>


©2017 SMC Corporation All Rights Reserved



SP173X-002J
P: VV

外形寸法図／MXS20(標準形)


MXS20-200

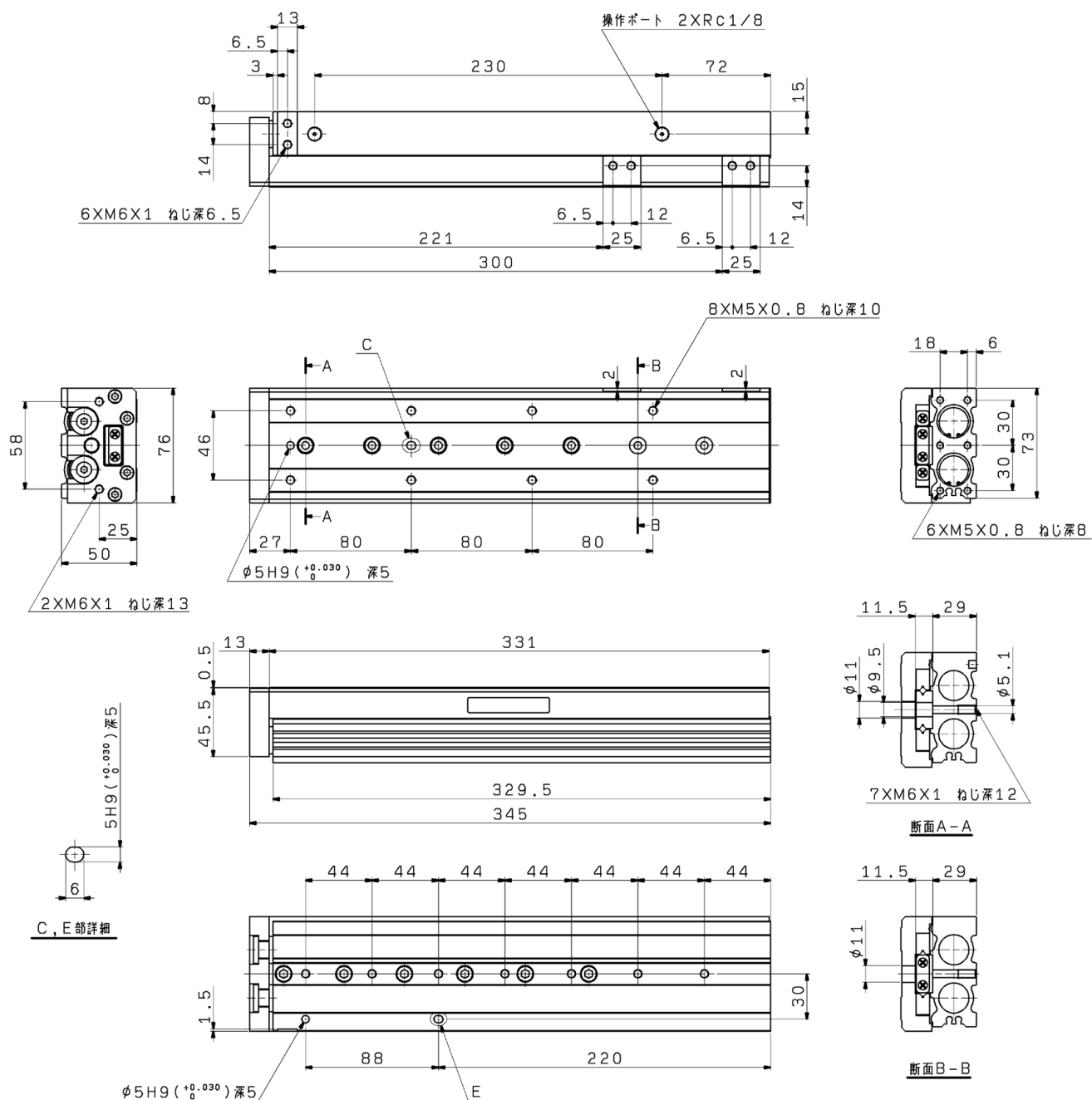

外形寸法図／MXS20L(対称形)


MXS20L-200

※下記以外の寸法は標準形と同一です。

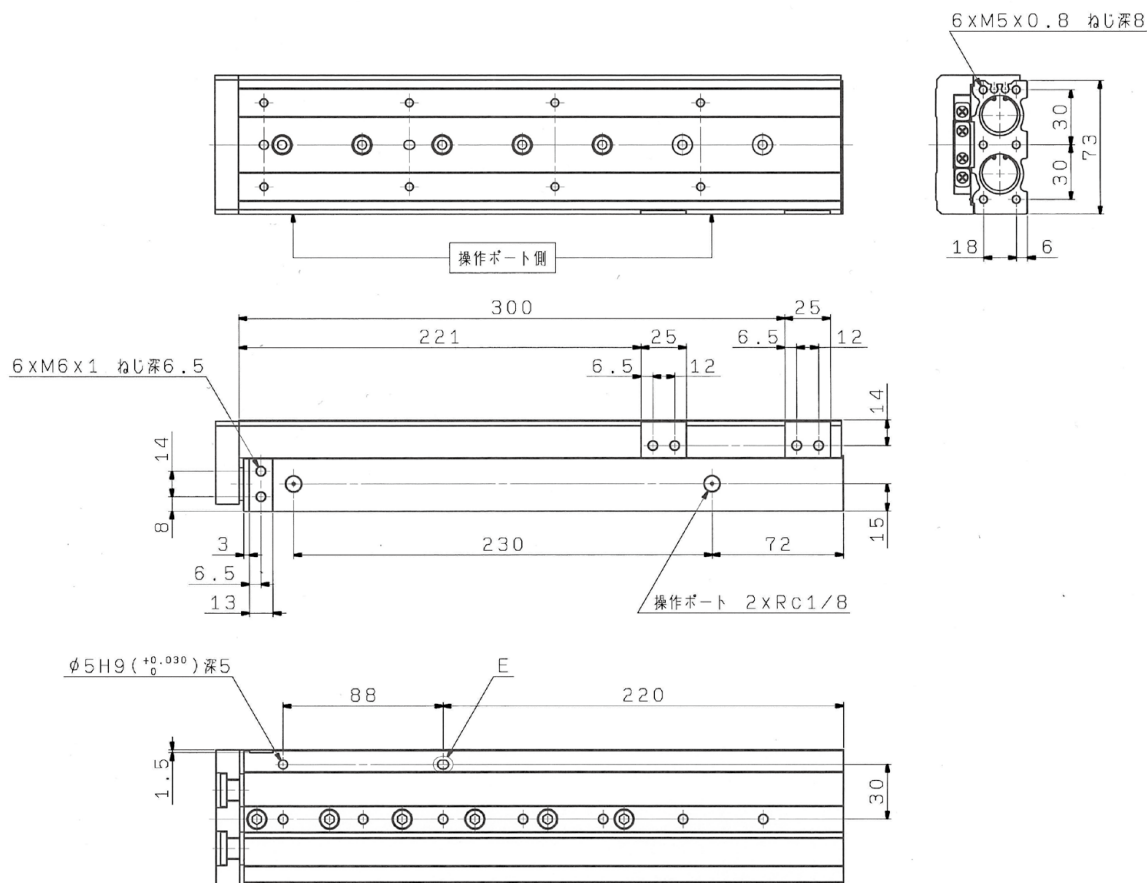

アジャスタオプション(ø20)


MXS20-□□AS, AT, A

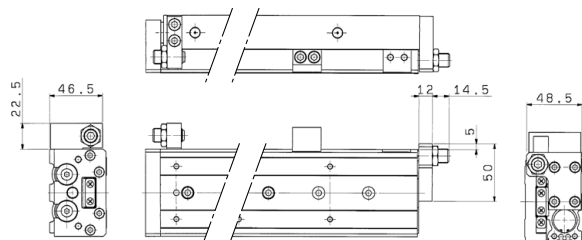

ストローク調整範囲 (mm)

前進端	後退端
0~5	

ショックアブソーバ付 **MXS20-□□BS, BT, B**

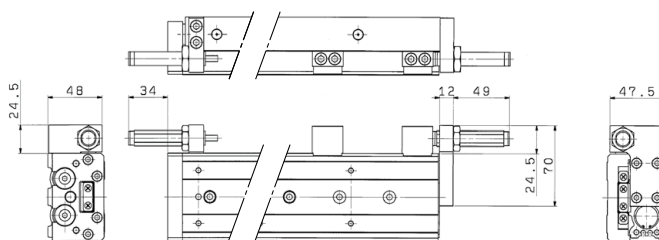

ストローク調整範囲 (mm)

前進端	後退端
0~40	0~35

外形寸法図／MXS25 (標準形)

MXS25-200

