



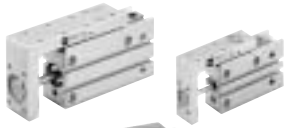


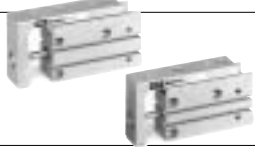



スライドテーブル／プレジジョンシリンダ

シリーズバリエーション

コンパクトスライド	MXH Series リニアガイド付 高剛性・高精度形		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 10 20 25 30 40 50 60</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	5 10 20 25 30 40 50 60	10		16		20		P.15	MXH				
	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																	
6	5 10 20 25 30 40 50 60																		
10																			
16																			
20																			
MXU Series ミニチュアリニアガイド付		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 10 15 20 25 30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	5 10 15 20 25 30	10		16		P.35	MXU							
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
6	5 10 15 20 25 30																		
10																			
16																			
エアスライドテーブル	MXS Series クロスローラガイド付 デュアル構造で2倍の出力		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10 20 30 40 50 75 100 125 150</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	10 20 30 40 50 75 100 125 150	8		12		16		20		25		P.49	MXS
	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																	
	6	10 20 30 40 50 75 100 125 150																	
	8																		
	12																		
	16																		
	20																		
	25																		
MXQ Series 循環式リニアガイド付 デュアル構造で2倍の出力		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10 20 30 40 50 75 100 125 150</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	10 20 30 40 50 75 100 125 150	8		12		16		20		25		P.87	MXQ	
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
6	10 20 30 40 50 75 100 125 150																		
8																			
12																			
16																			
20																			
25																			
MXF Series クロスローラガイド付 薄型テーブルユニット		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>10 20 30 50 75 100</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	8	10 20 30 50 75 100	12		16		20		P.133	MXF					
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
8	10 20 30 50 75 100																		
12																			
16																			
20																			
MXW Series 循環式リニアガイド付 ロングストローク対応		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>8</td> <td>25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	8	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300	12		16		20		25		P.147	MXW			
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
8	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300																		
12																			
16																			
20																			
25																			
MXJ Series リニアガイド付 小型テーブルユニット		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>5 10 15 20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	4.5	5 10 15 20	6		8		P.169	MXJ							
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
4.5	5 10 15 20																		
6																			
8																			
MXP Series 循環式リニアガイド付 小型テーブルユニット		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>5 10 15 20 25 30</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	5 10 15 20 25 30	8		10		12		16		P.189	MXP			
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
6	5 10 15 20 25 30																		
8																			
10																			
12																			
16																			
MXY Series 循環式リニアガイド付 ロングストローク対応		<table border="1"> <tr> <th>チューブ内径 (mm)</th> <th>標準ストローク (mm)</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50 100 150 200 250 300 350 400</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> </table>	チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)	6	50 100 150 200 250 300 350 400	8		12		P.213	MXY							
チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm)																		
6	50 100 150 200 250 300 350 400																		
8																			
12																			

プレジジョンシリンダ

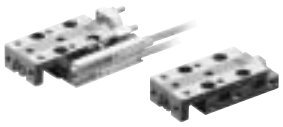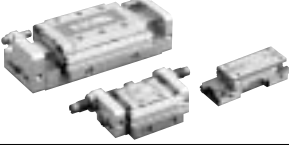

MTS Series

P.229

MXH

MXU

MXS

MXQ

MXF

MXW

MXJ

MXP

MXY

MTS

D-□

-X□

個別

-X□