

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ

標準形: 複動・片ロッド

55-CP96 Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

ø125につきましては、P.62-1をご参照ください。

型式表示方法



中間ストロークも製作できます。

注1) 上記以外のロングストロークにつきましては、当社にご確認ください。

上記以外の仕様は、標準品CP96シリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ (CAT.P-10-2) をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ

標準形: 複動・片ロッド

55-CP96 Series


ø125



CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100につきましては、P.62をご参照ください。

型式表示方法

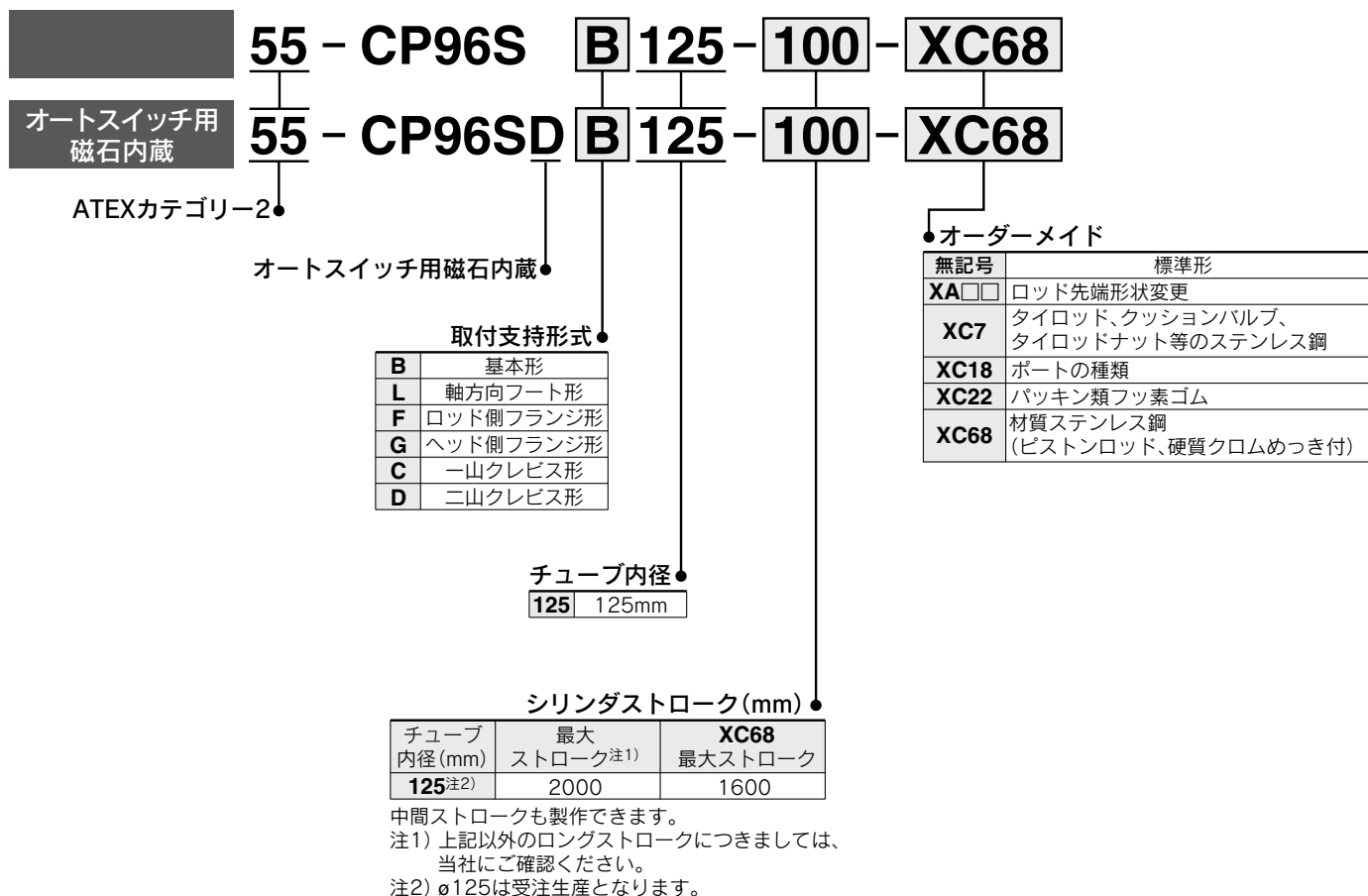

上記以外の仕様は、標準品CP96シリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ(CAT.P-10-2)をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ

標準形: 複動・両ロッド

55-CP96W Series


ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100



CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

ø125につきましては、P.63-1をご参照ください。

型式表示方法

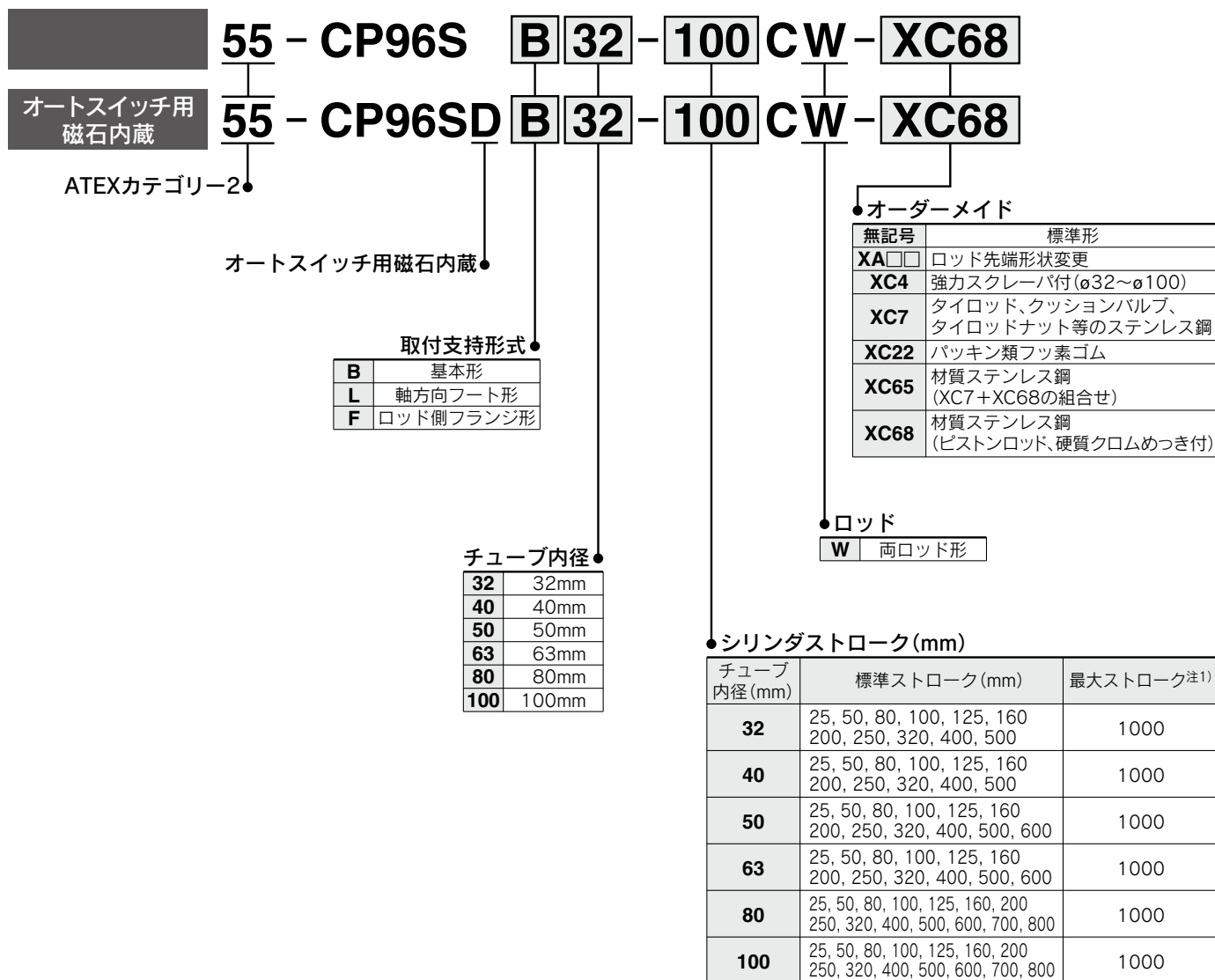

中間ストロークも製作できます。

注1) 上記以外のロングストロークにつきましては、当社にご確認ください。

上記以外の仕様は、標準品CP96Wシリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ(CAT.P-10-2)をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ

標準形: 複動・両ロッド

55-CP96W Series

ø125



CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100につきましては、P.63をご参照ください。

型式表示方法



上記以外の仕様は、標準品CP96Wシリーズと同一です。
 詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ (CAT.P-10-2) をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ ロッド回り止め形:複動・片ロッド


55-CP96K Series

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

型式表示方法

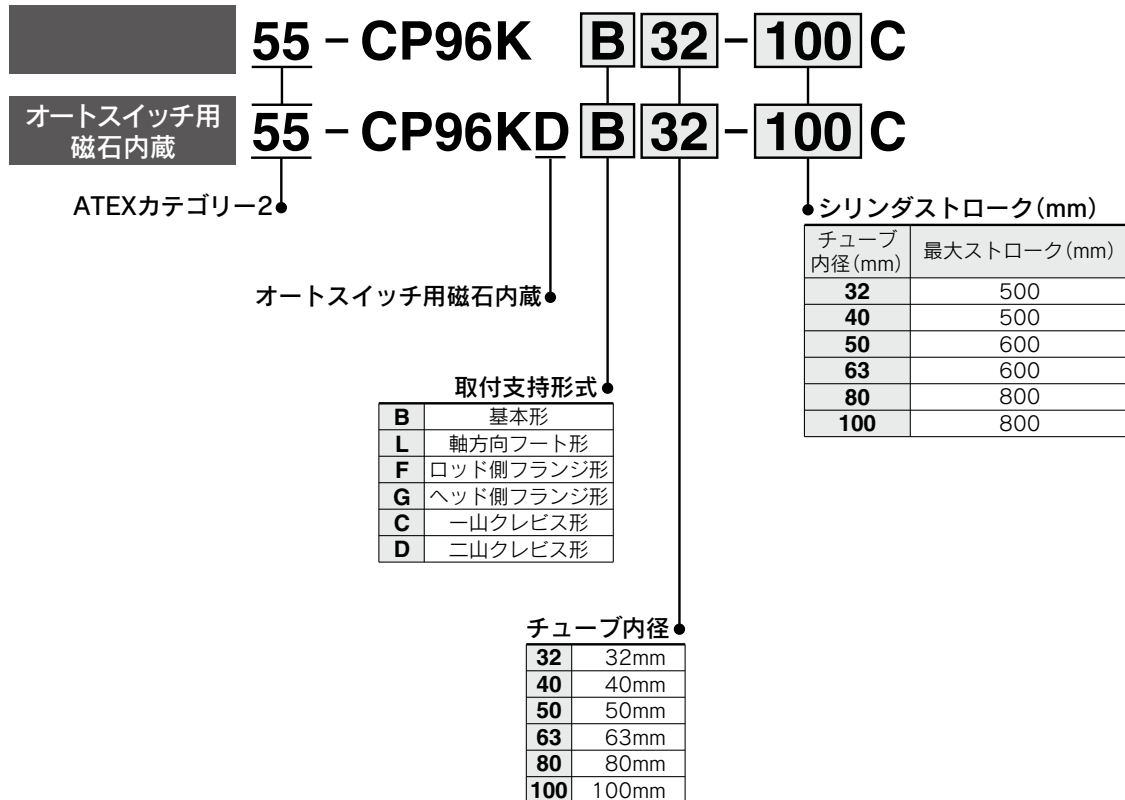

上記以外の仕様は、標準品CP96シリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ(CAT.P-10-2)をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、
P.81をご参照ください。

ATEX指令 ISO規格準拠シリンダ

ロッド回り止め形:複動・両ロッド


55-CP96KW Series



ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

CE	Ex	II 2GDc	磁石無	磁石内蔵
			85°C (T5) Ta -20°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C	85°C (T5) Ta -10°C to 40°C 105°C (T4) Ta 40°C to 60°C

型式表示方法

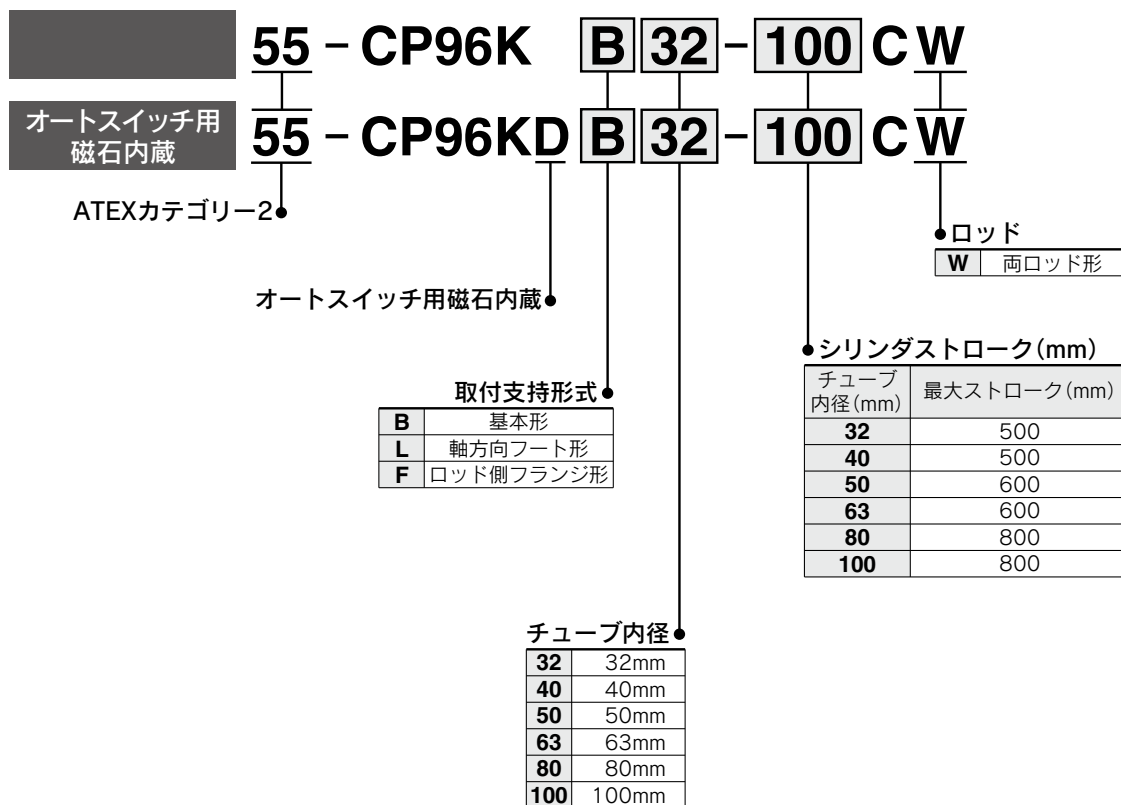

上記以外の仕様は、標準品CP96Wシリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはISOシリンダ(CAT.P-10-2)をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、
P.81をご参照ください。