

ATEX指令

デュアルロッドシリンダ／基本タイプ


55-CXS Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32



CE II 2GDc 65°C (T6) Ta -10°C to 40°C
85°C (T6) Ta 40°C to 60°C

型式表示方法

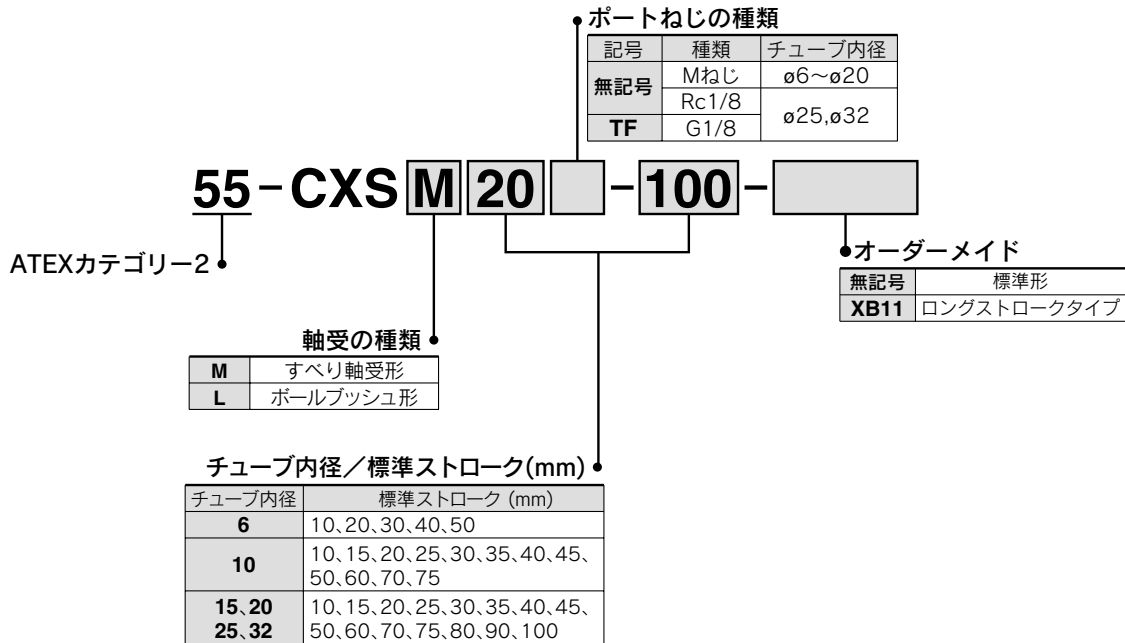

上記以外の仕様は、標準品CXSシリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはBest Pneumatics No.③をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。

ATEX指令

デュアルロッドシリンダ／両ロッドタイプ


55-CXSW Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32



CE II 2GDc 65°C (T6) Ta -10°C to 40°C
85°C (T6) Ta 40°C to 60°C

型式表示方法

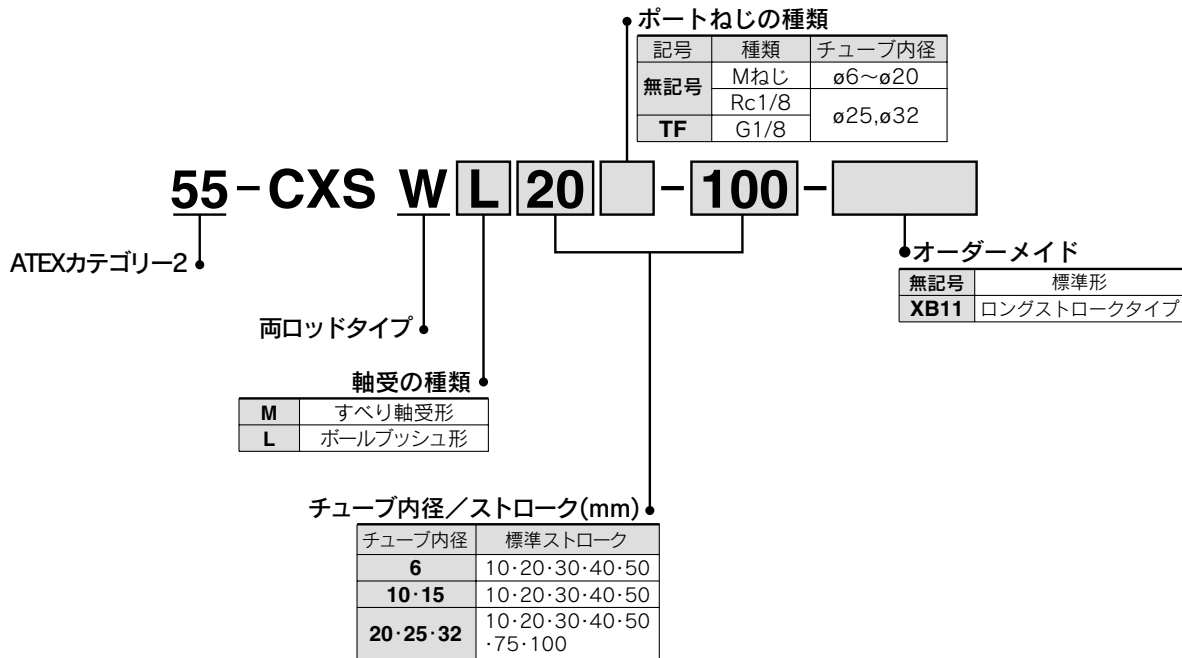

上記以外の仕様は、標準品CXSシリーズと同一です。
詳細は、ホームページWebカタログまたはBest Pneumatics No.③をご参照ください。

取付可能なオートスイッチにつきましては、P.81をご参照ください。