

ATEX指令


空-空ポジションナ

55-IP5000/IP5100 Series



CE II 2GDc T4-T6

型式表示方法

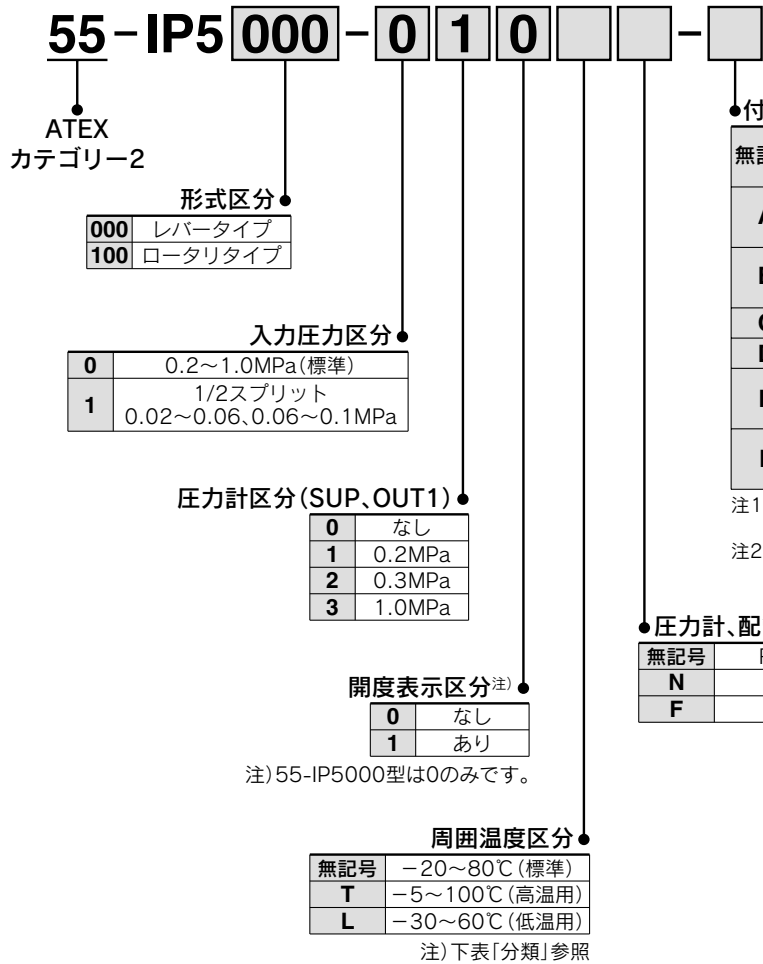

●付属品区分^{注1)}

無記号	付属品なし(標準)	IP5000形式の場合は標準レバー(10~85mm用)付
A	φ0.7出力絞り入りパイロット弁付	IP5000、IP5100形式小容量アクチュエータ対応共通付属品
B	φ1.0出力絞り入りパイロット弁付	
C	フオークレバー式継手M	IP5100形式専用付属品
D	フオークレバー式継手S	
E	ストローク35~100mm用レバーユニット付	IP5000形式専用付属品 ^{注2)}
F	ストローク50~140mm用レバーユニット付	

注1) 付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルファベット順に連記してください。例：55-IP5000-010-AD

注2) 付属品区分EまたはFの場合、標準レバーは付属されません。

●圧力計、配管接続口区分

無記号	Rc(標準)
N	NPT
F	G

仕様

分類	周囲温度範囲		
	低温用	標準	高温用
	55-IP5□00-□□□□L□-□	55-IP5□00-□□□□-□	55-IP5□00-□□□□T□-□
II 2GD c T4	-	-	-5℃ ≤ Ta ≤ 100℃
II 2GD c T5	-	-20℃ ≤ Ta ≤ 80℃	-5℃ ≤ Ta ≤ 80℃
II 2GD c T6	-30℃ ≤ Ta ≤ 60℃	-20℃ ≤ Ta ≤ 60℃	-5℃ ≤ Ta ≤ 60℃

上記以外の仕様は、標準品IP5000/5100シリーズと同一です。

詳細は、ホームページWebカタログまたはIP5000/5100シリーズカタログ(CAT.S60-13)をご参照ください。