



P.G.Information (特定開発品情報)

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: <http://www.smcworld.com>

エアハイドロブースタ/油圧シリンダ 一体型

CHDF * -A4954-30/-A7662-125


CHD2 * -DCP8894P/-DCH7274H/-DCP1252P

【特徴】

- 一体型仕様(エアハイドロブースタ + 油圧シリンダ)の為、
エアハイドロブースタ⇔油圧シリンダ間の高油圧配管が不要
- 36 倍増圧/(11 トン)8st・16 倍増圧/(1.9 トン)5～10st 仕様

【構造】

- 36 倍増圧:エアハイドロブースタ/油圧シリンダ 一体型仕様の構造

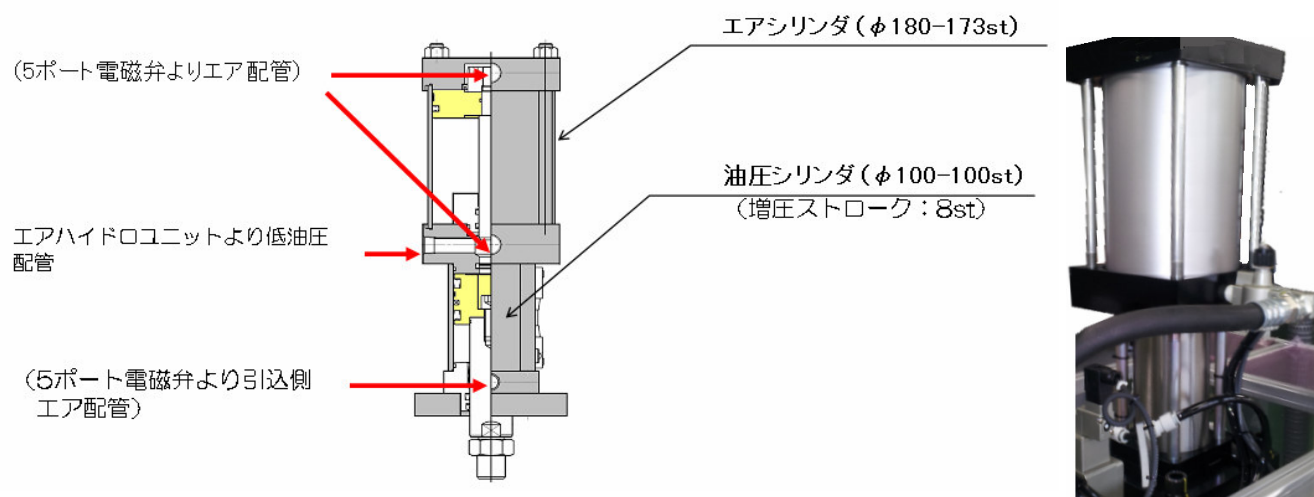


●仕 様

仕様				型式
増圧比	増圧ストローク	油圧シリンダ ストローク	推奨使用コンバータ *1	
36倍/11トン	8st	φ100-100st	CCT100-200	CHD2H100-100-DCP8894P
16倍/1.9トン	5st	φ50-30st	CCT63-50	CHDF50-A4954-30
	10st	φ50-40st	CCT63-50	CHD2F50-40-DCH7274H
	5st	φ50-100st	CCT63-100	CHD2F50-100-DCP1252P
	5st	φ50-125st	CCT63-200	CHDF50-A7662-125


※推奨コンバータ又は、これよりも容積の大きい製品をご用意ください。

●回路図例

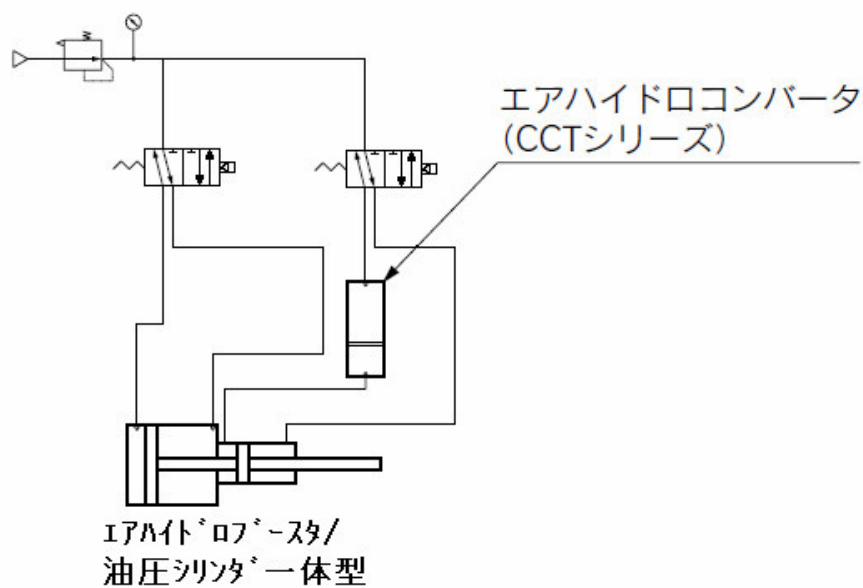


●型式表示 ●外形寸法 (Free)


・CHD2H100-100-DCP8894P

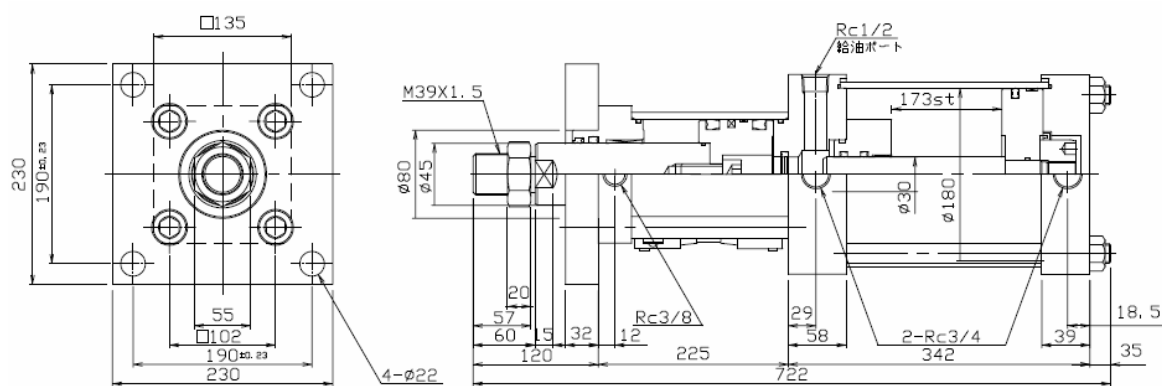


・CHDF50-A4954-30

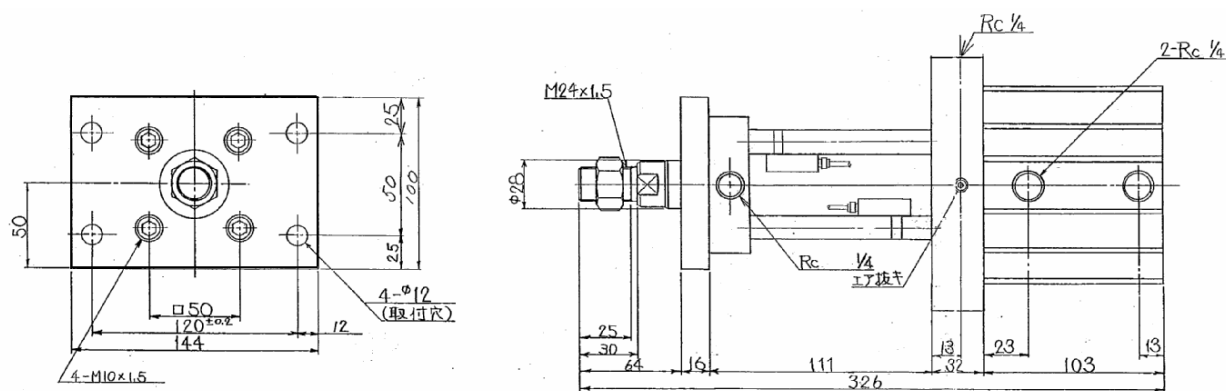


▪CHD2F50-40-DCH7274H

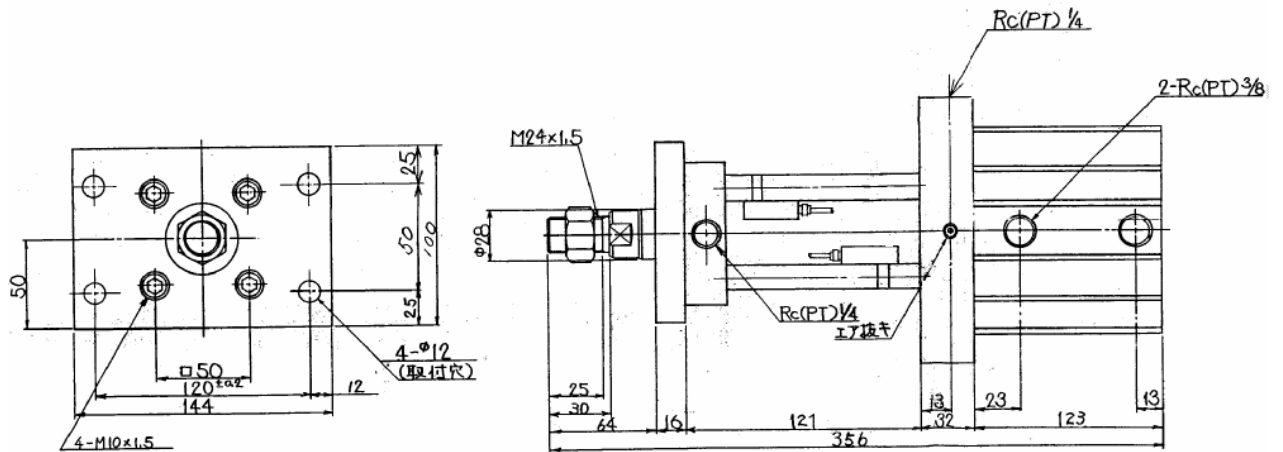

▪CHD2F50-100-DCP1252P

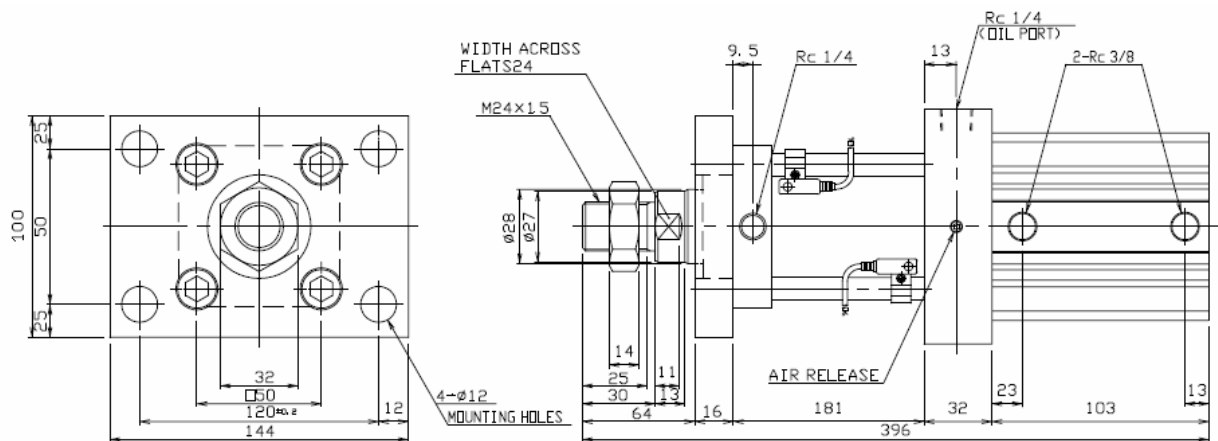

▪CHDF50-A7662-125

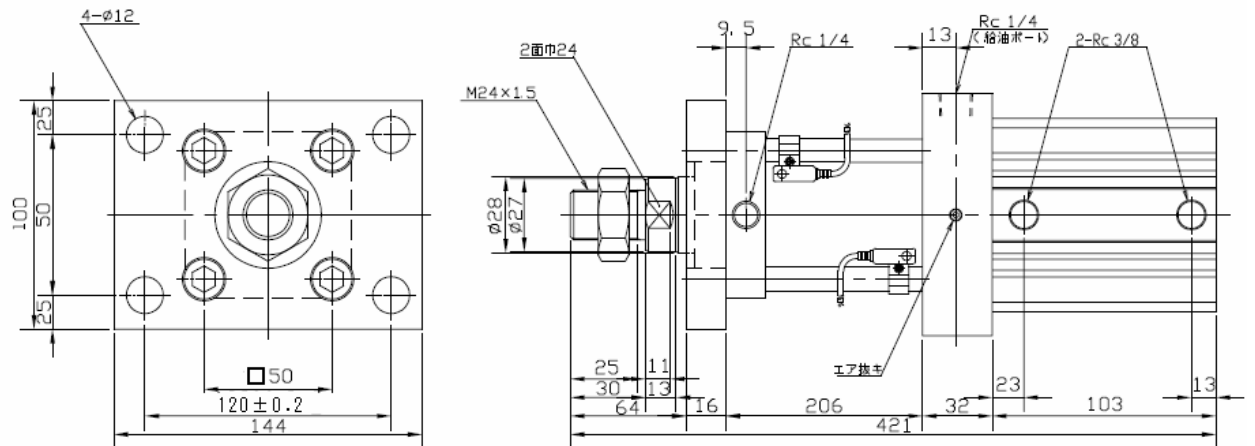

その他の詳細寸法・仕様に関しては弊社へ問い合わせ願います。

©2008 SMC Corporation All Righth Reserved



注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。