



P.G.Information (特定開発品情報)

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: <http://www.smcworld.com>

S カプラー / KK130※-X206

■特 長:

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)に
適用ホースサイズ 9×15mm(内径×外径)を追加。



型 式	仕 様
KK130P-X206 KK130S-X206	適用ホース内径 / 外径[mm] 9 / 15

■仕 様:

使用流体	空気
使用圧力範囲	0～1.5MPa
周囲温度および 使用流体温度	-20～80℃ (凍結なきこと)
保証耐圧力	2.0MPa

※カプラー本体の仕様となります。ホースの仕様も併せてご確認の上、ご使用ください。

■型式表示方法:

◇KK130※-X206

KK130 ※ - 90 N - X206

ソケット・プラグ

記号	種類
P	プラグ
S	ソケット

接続種類


記号	種類
N	ナット管継手付

適用ホース


記号	内径/外径 [mm]
90	9 / 15

■外形寸法: mm

◇KK130P-90N-X206

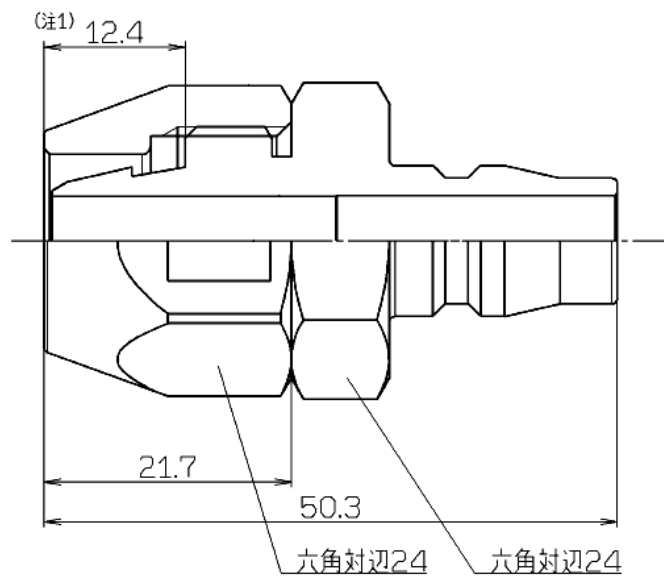

◇KK130S-90N-X206

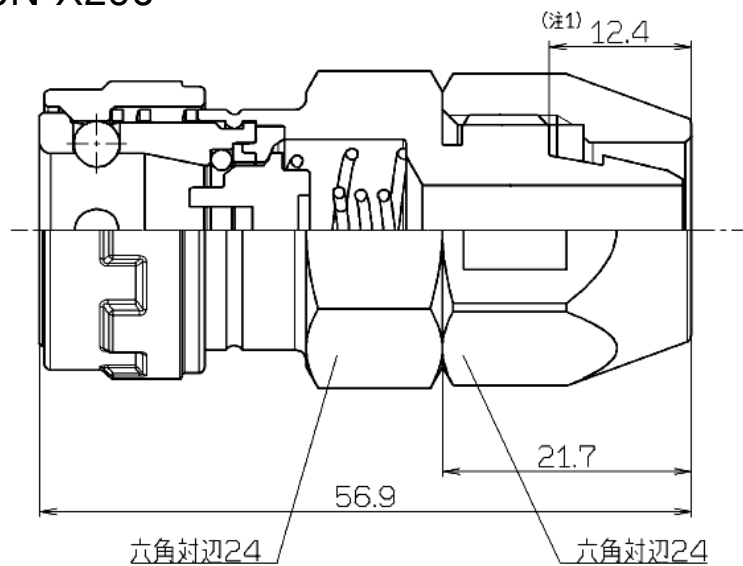

注 1) 適用ホース入り込み量の参考寸法。



注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。