



P.G.Information (特定開発品情報)

SMC 株式会社
本社 〒101-0021
東京都千代田区外神田 4-14-1
秋葉原 UDX 15 階
URL: <http://www.smcworld.com>

S カプラー / KK4P-90N-X206

KKH4S-90N-X206

■特 長:

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)に
適用ホースサイズ 9×15mm(内径×外径)を追加



KK4P-90N-X206 (プラグ)



KKH4S-90N-X206 (ソケット)

型 式	仕 様
KK4P-90N-X206 KKH4S-90N-X206	適用ホース内径 / 外径[mm] 9 / 15


※カプラー本体の仕様となります。ホースの仕様も併せてご確認の上、ご使用ください。

■仕 様:


使用流体	空気、水
使用圧力範囲	0～1.0MPa
周囲温度および 使用流体温度	空気: -5～60℃ 水: 5～40℃ (凍結なきこと)
保証耐圧力	1.5MPa

■ 型式表示方法:

◇KK4P-90N-X206（プラグ）

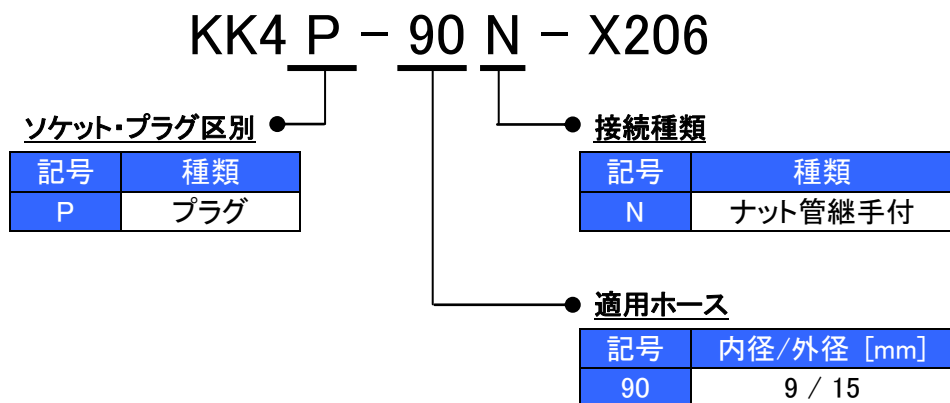


◇KKH4S-90N-X206（ソケット）

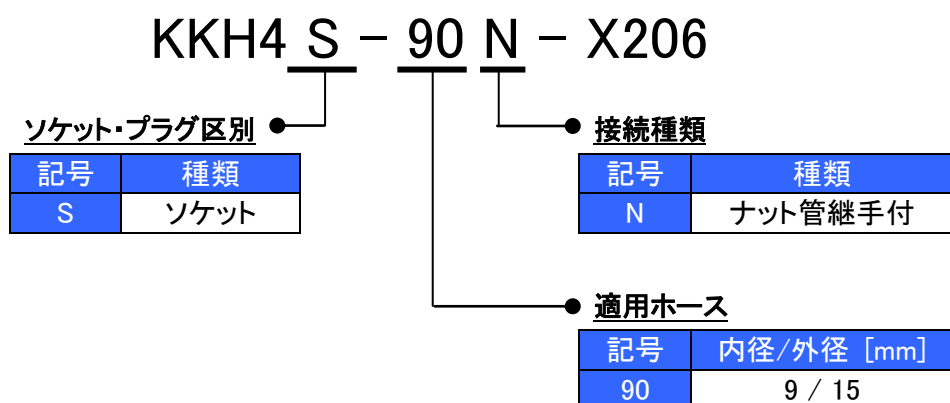


■外形寸法: mm

◇KK4P-90N-X206

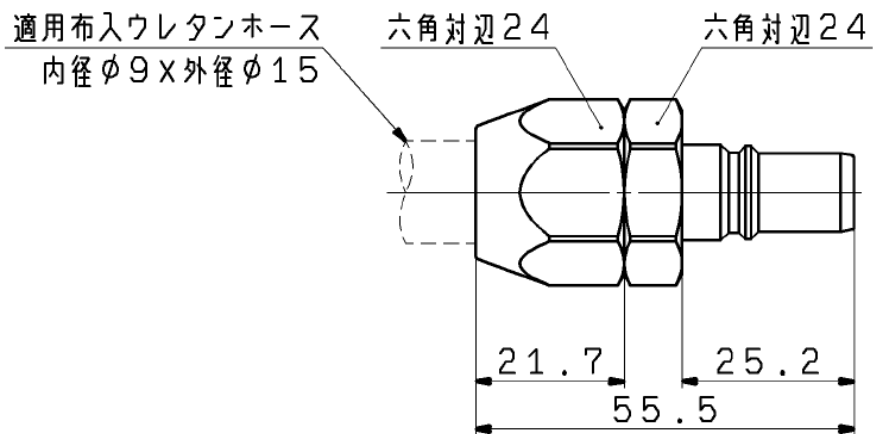

◇KKH4S-90N-X206

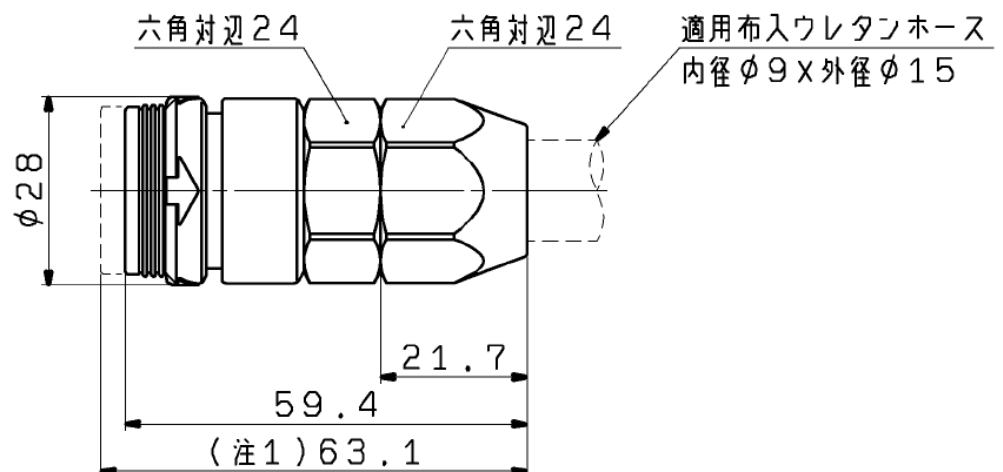

注 1) 点線部寸法はプラグ接続時の寸法を示します。



注意: 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。