

耐クーラント用エアチャック

MHZJ2-32D-X6544


特長

- クーラント液環境下での耐久性向上
- フィンガ部にカラーでダストカバーを挟む構造により異物の侵入を防止
- ダストカバーをプレートで固定し異物侵入を防止

仕様

機種		MHZJ2-32D-X6544
把持力 (0.5MPa時)	外径	158N
	内径	193N
フィンガストローク		22mm
シリンダ内径		φ32
ダストカバー材質		・クロロブレンゴム ・フッ素ゴム ・シリコンゴム
質量		830g

アプリケーション

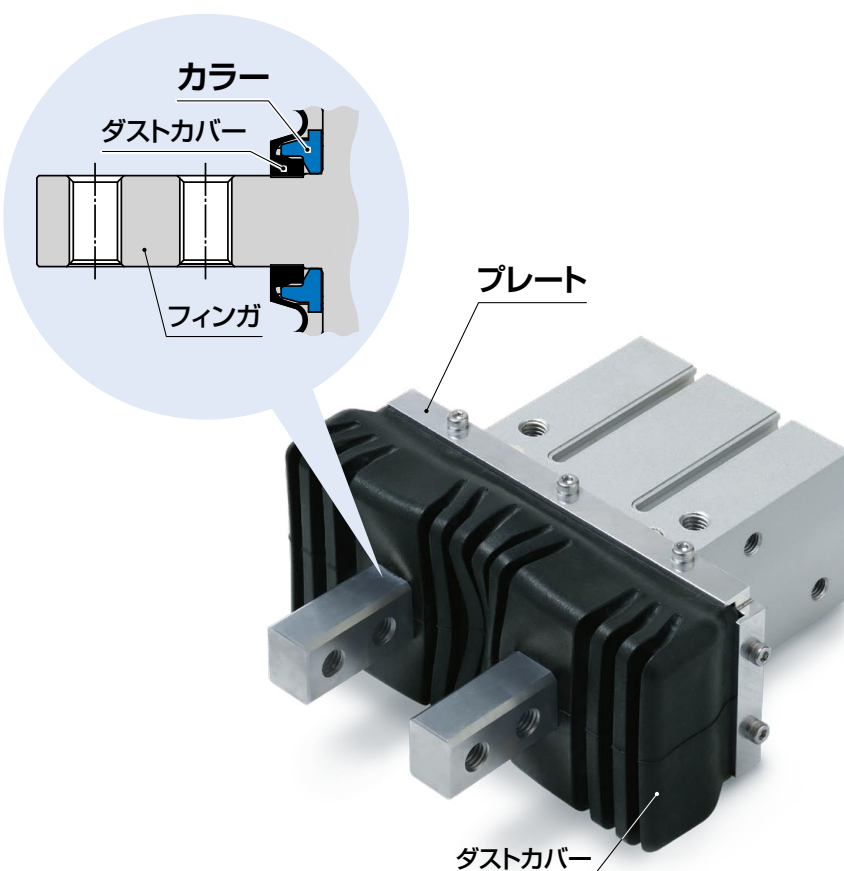

型式表示方法

MHZJ2-32D **F** - **M9BW** - **X6544**


ダストカバーオプション

無記号	クロロブレンゴム (CR)
F	フッ素ゴム (FKM)
S	シリコンゴム (SI)

耐クーラント用 エアチャック

オートスイッチ追記号 (標準品と同一)

 オートスイッチ (標準品と同一)



注意

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。

SMC株式会社 本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F <http://www.smcworld.com>

©2017 SMC Corporation All Rights Reserved



SP163X-013J
P: VT

Ⓐ

外形寸法図

MHZJ2-32D□-X6544

