

メカニカルバルブ

2ポート／XT34-313

3ポート／XT34-133


5ポート／XT34-312A

特長 省スペース、軽量




■小型・軽量


2ポート／XT34-313(質量: 32g)

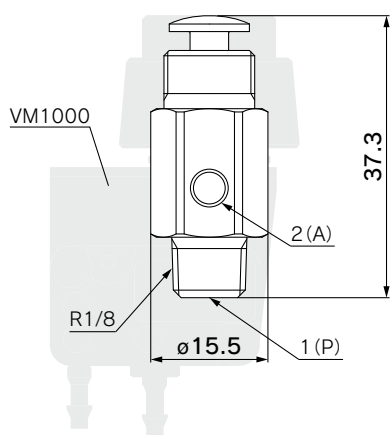

3ポート／XT34-133(質量: 38g)

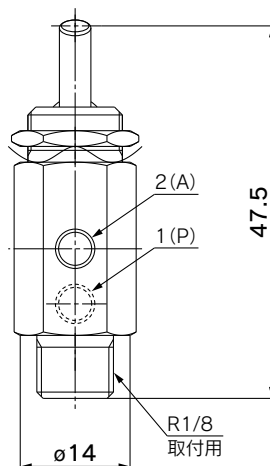


5ポート／XT34-312A(質量: 64g)

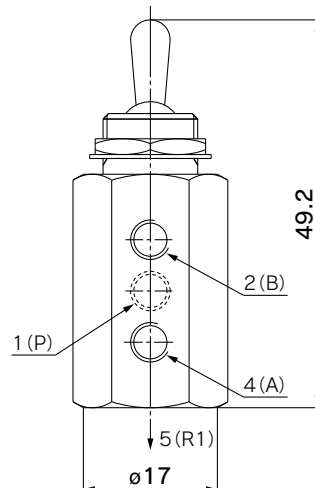

仕様

型式	XT34-313	XT34-133	XT34-312A
ポート数	2ポート	3ポート	5ポート
JIS記号			
使用流体	空気		
流体温度	0～60℃		
周囲温度	-5～50℃		
使用圧力範囲	0～0.9MPa	0～0.8MPa	0～0.9MPa
質量	32g	38g	64g

 


注意 製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。


外形寸法図

(mm)

XT34-313

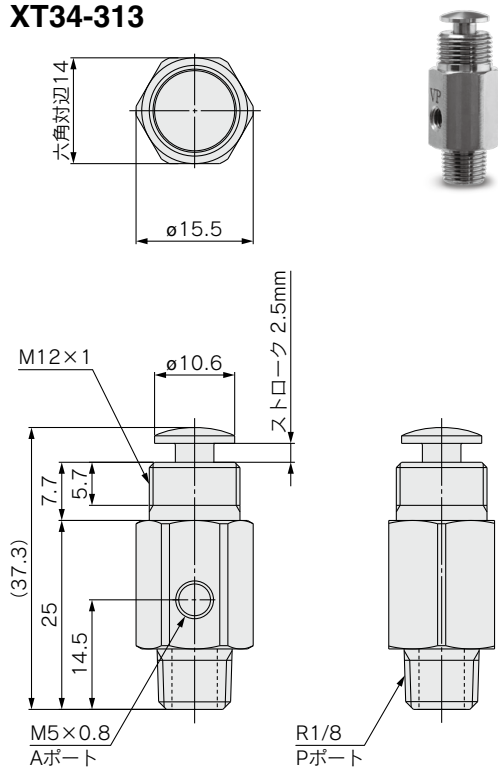

XT34-133

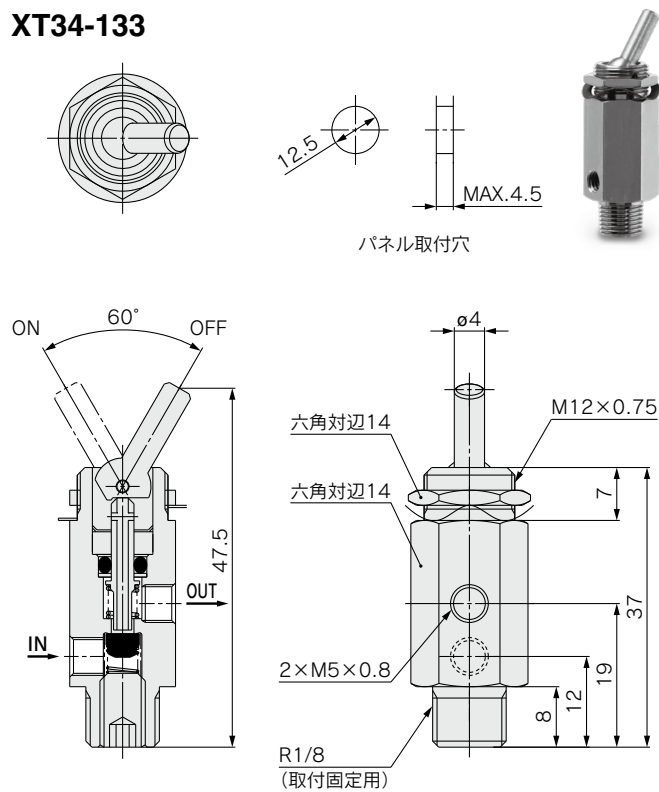

XT34-312A

