

9. 外形寸法図

第9章 外形寸法図.....	2
9.1 ドライバ.....	2
9.2 コネクタ.....	4


9. 外形寸法図

第9章 外形寸法図

9.1 ドライバ



(1) LECSS□-S5・LECSS□-S7

[単位 : mm]

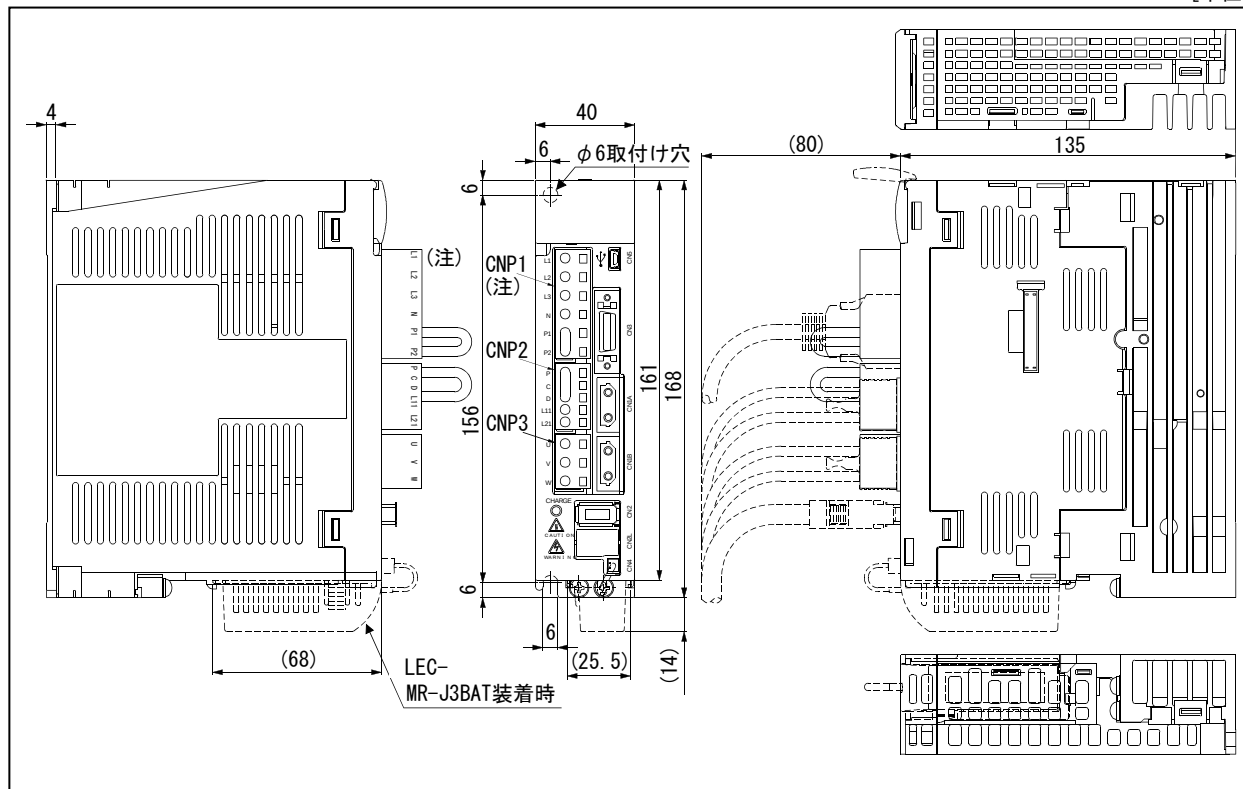

質量 : 0.8[kg]


注. 三相または单相AC200~230V電源品の場合です。
单相AC100~120V電源品の場合は、端子信号配列を参照してください。

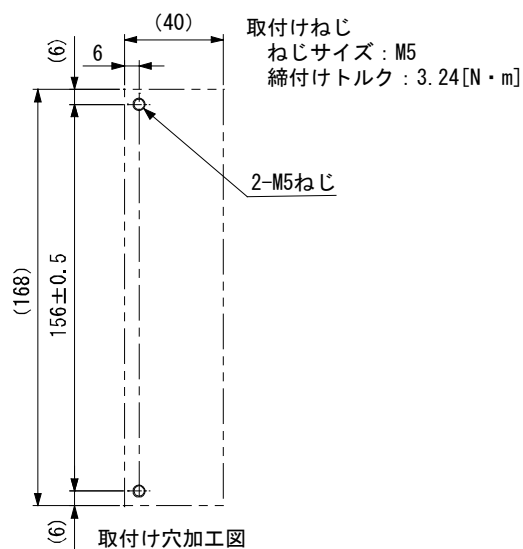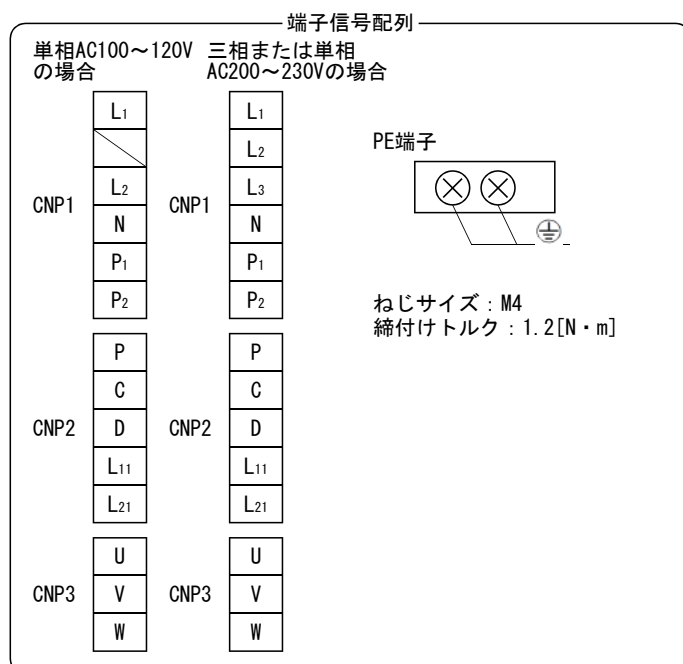

9. 外形寸法図



(2) LECSS□-S8

[単位 : mm]

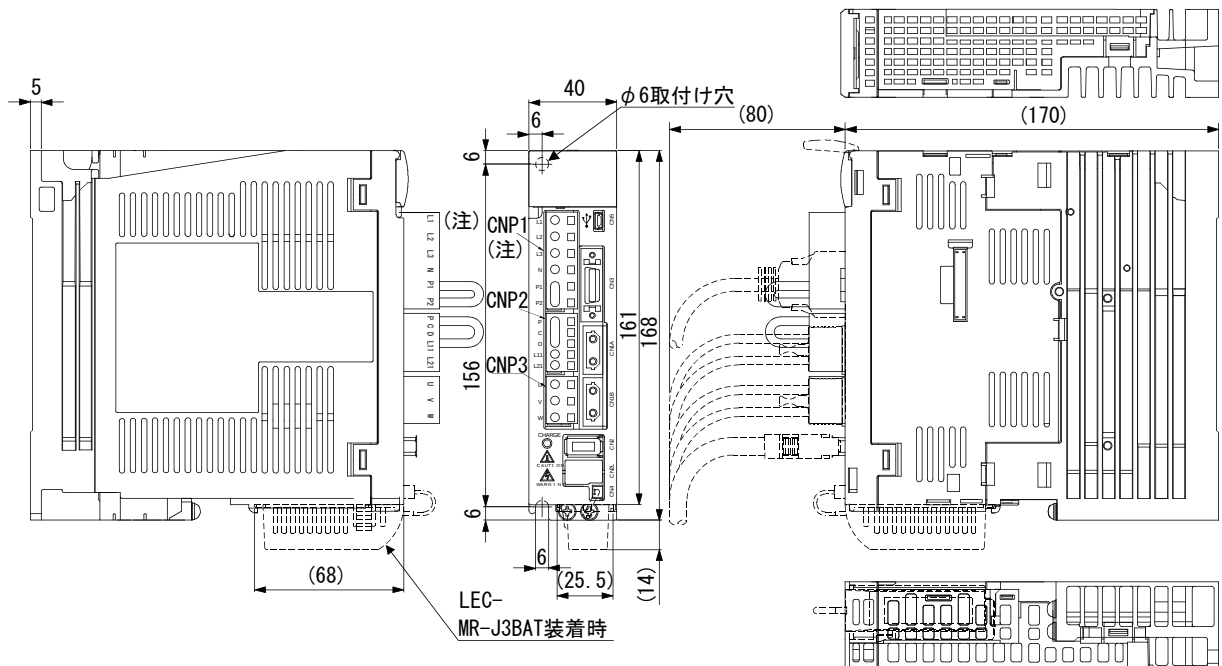

質量 : 1.0[kg]

注. 三相または单相AC200~230V電源品の場合です。
 单相AC100~120V電源品の場合は、端子信号配列を参照してください。

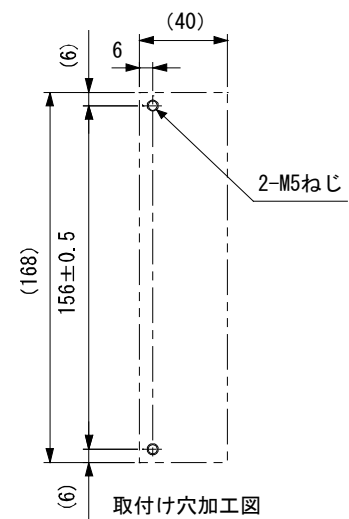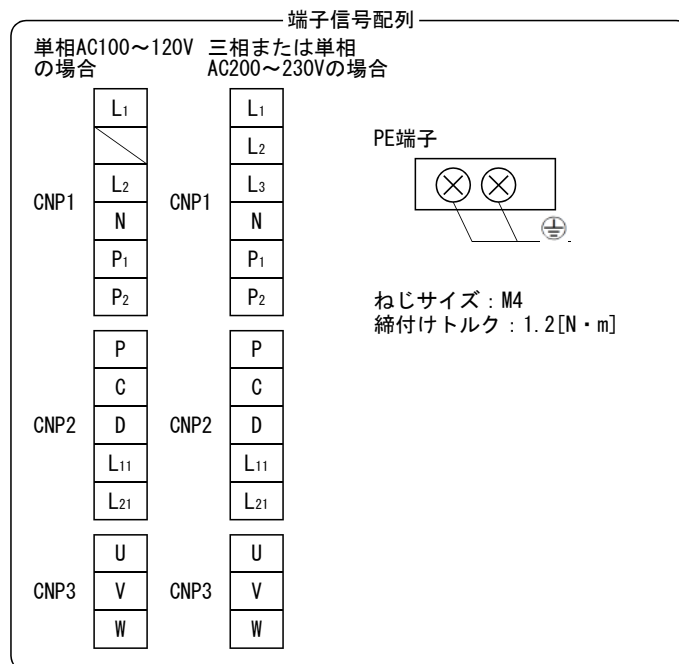

取付けねじ
 ねじサイズ : M5
 締付けトルク : 3.24[N・m]


9. 外形寸法図

9.2 コネクタ


(1) CN1A・CN1B 用コネクタ

[単位 : mm]

F0-PF2D103

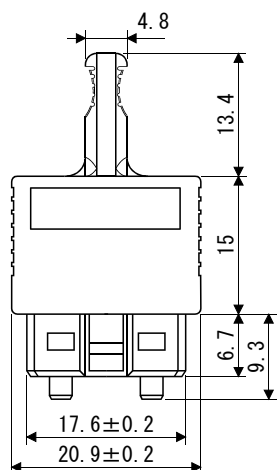


F0-CF2D103-S

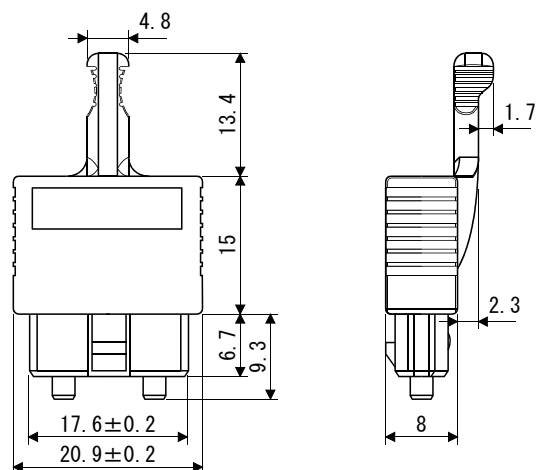

(2) ミニチュアデルタリボン(MDR)システム(住友スリーエム(株))

(a) ワンタッチロック型

[単位 : mm]

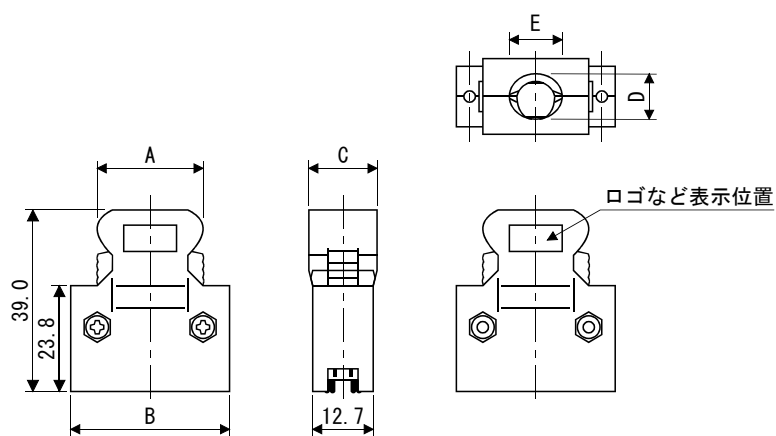

コネクタ	シェルキット	変化寸法				
		A	B	C	D	E
10120-3000PE	10320-52F0-008	22.0	33.3	14.0	10.0	12.0


適合電線サイズ : AWG24~30

9. 外形寸法図

(b) ジャックスクリューM2.6 型

このコネクタはオプション品ではありません。

[単位 : mm]

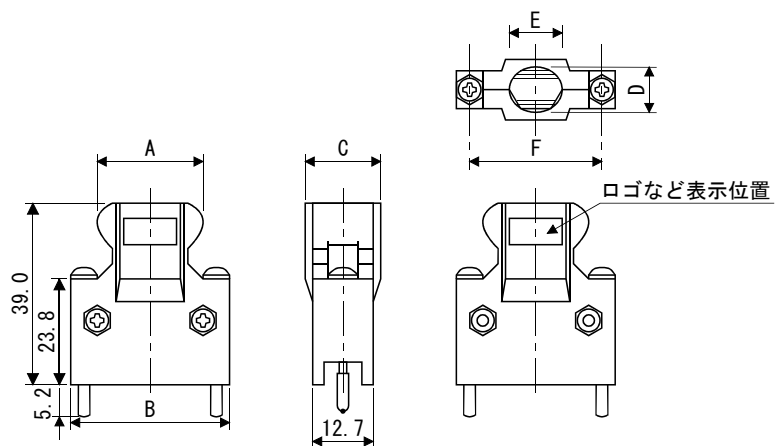

コネクタ	シェルキット	変化寸法					
		A	B	C	D	E	F
10120-3000PE	10320-52A0-008	22.0	33.3	14.0	10.0	12.0	27.4

適合電線サイズ : AWG24~30

(3) SCR コネクタシステム(住友スリーエム(株))

レセプタクル : 36210-0100PL

シェルキット : 36310-3200-008

[単位 : mm]

