

ATEX指令

エアシリンダ／複動・片ロッド


# 55-JCM Series

∅20, ∅25, ∅32, ∅40



CE II 2G Ex h IIC T5..T4 Gb  
II 2D Ex h IIIIC T99°C..T119°C Db

## 型式表示方法

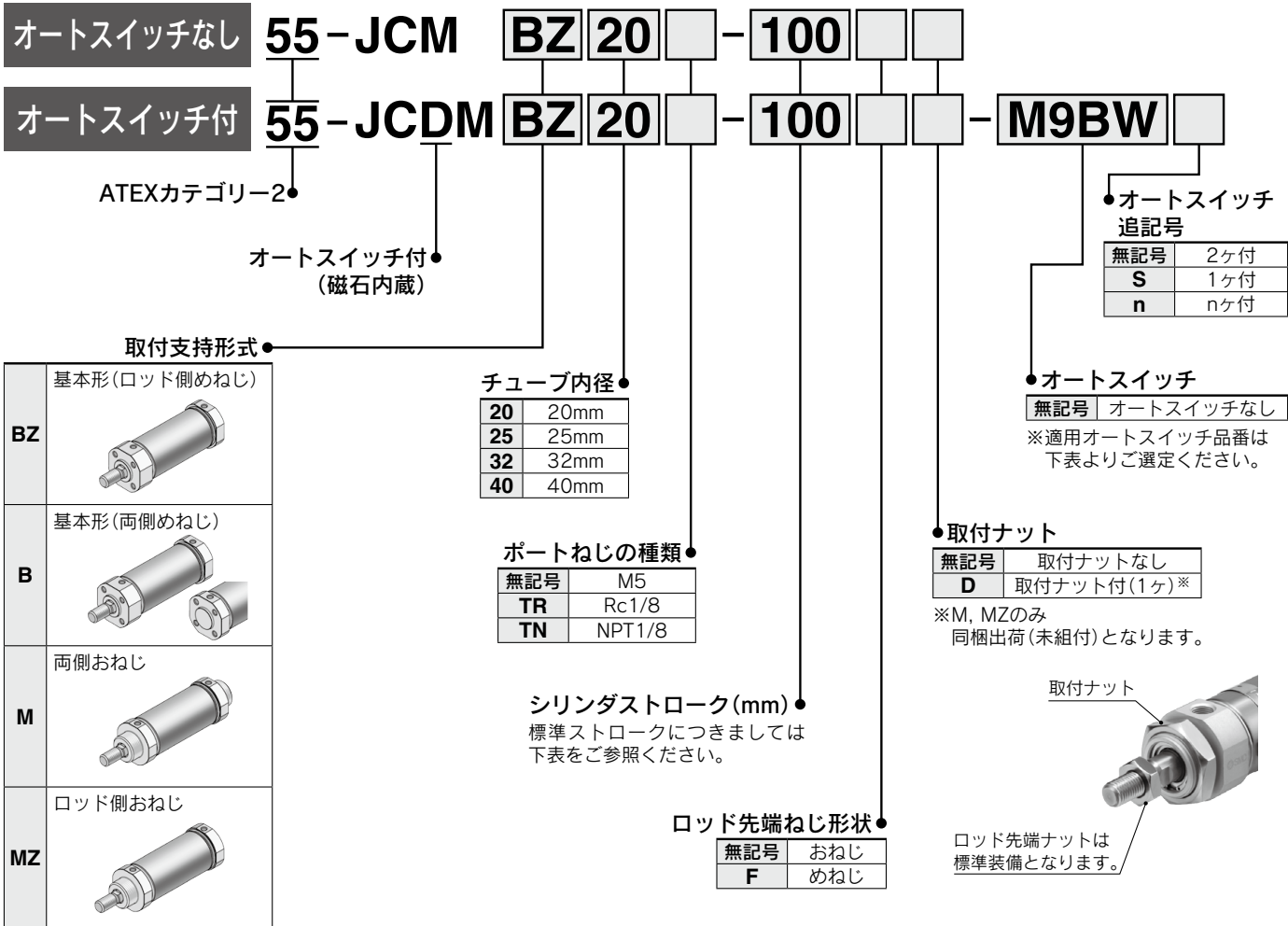

## 標準ストローク表

チューブ内径 (mm)	標準ストローク (mm) 注)
<b>20</b>	25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
<b>25</b>	
<b>32</b>	
<b>40</b>	

注) 上記以外の中間ストロークにつきましては受注生産となります。  
最小ストロークは25mmになります。

上記以外の仕様は、標準品JCMシリーズと同一です。  
詳細は[こちら](#)をご覧ください。