

# ATEX指令 プロセスポンプ


自動運転型(内部切換タイプ) / エアオペレート型(外部切換タイプ)

## 56-PA3000/5000 Series



CE	Ex	For 56-PA3□□0: II3G Ex h IIB T6 Gc
		II3D Ex h IIIB T68°C Dc
		For 56-PA3□□3: II3G Ex h IIB T5 Gc
		II3D Ex h IIIB T89°C Dc
		For 56-PA5□□0: II3G Ex h IIB T6 Gc
		II3D Ex h IIIB T68°C Dc
For 56-PA5□□3: II3G Ex h IIB T6 Gc		
II3D Ex h IIIB T78°C Dc		
0°C ≤ Ta ≤ +60°C		

### 型式表示方法

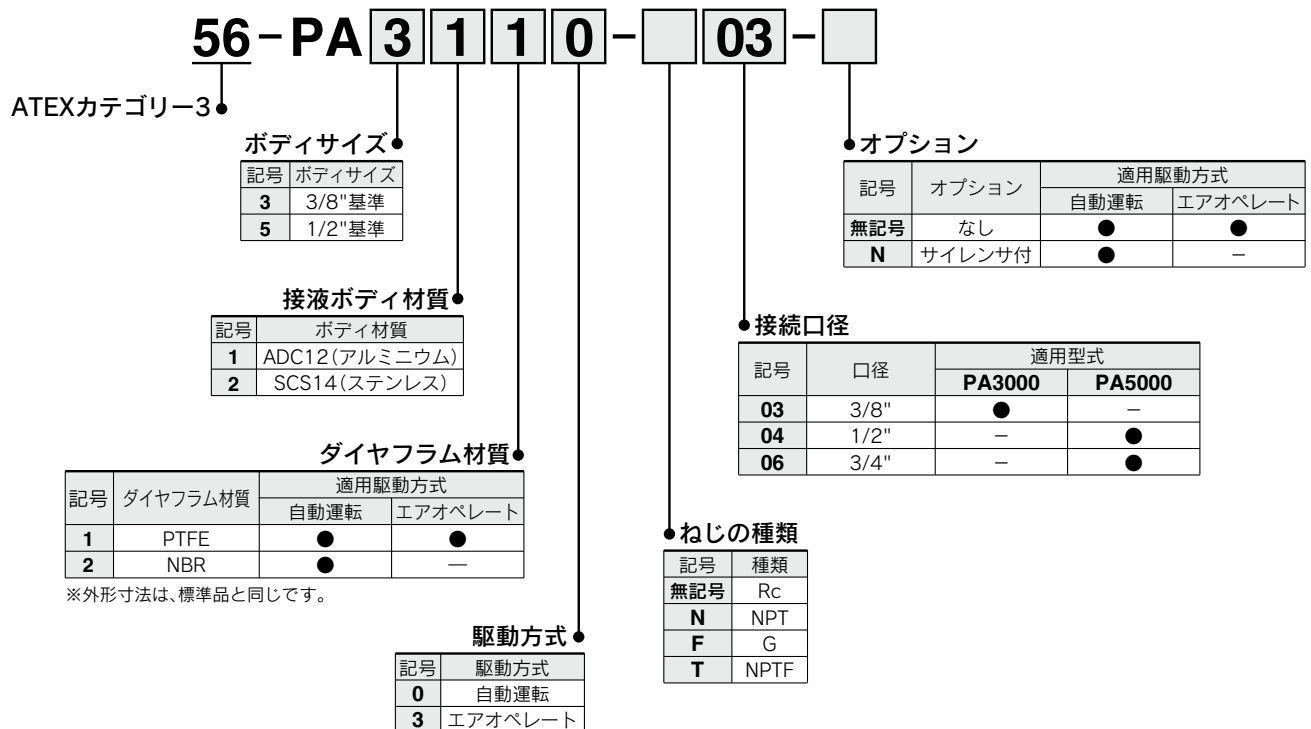

上記以外の仕様は、標準品PA3000/5000シリーズと同一です。  
詳細は[こちら](#)をご覧ください。