



適合機器リスト


No.	HSコード	認証適用範囲	SMC製品名	SMC製品品番
166	85365000	<p>電圧36V以上で駆動するスイッチ (電圧が1000V以下の回路で使用する)</p> <p>以下の製品が含まれます。</p> <p>電気器具スイッチ 真空スイッチ 圧力スイッチ 近接スイッチ 足踏みスイッチ サーマルスイッチ 液面スイッチ 押しボタンスイッチ リミットスイッチ マイクロスイッチ 可逆スイッチ 温度スイッチ 制限スイッチ 切替スイッチ ナイフスイッチ 等</p>	有接点オートスイッチ	3C-D-A34 (A), A34C-*
				3C-D-A44 (A), A44C-*
				3C-D-A54 (L) [Z], A64 (L)
				3C-D-A72 (L), A73 (L) [Z], A80 (L)
				3C-D-A72H (L), A73H (L) [Z], A80H (L)
				3C-D-A90 (L) [Z], A93 (L) <M> [Z]
				3C-D-A90V (L), A93V (L) [Z]
				3C-D-B30 (J), B31 (J)
				3C-D-B54 (L) [Z], B64 (L)
				3C-D-B73 (L), B80 (L)
				3C-D-C73 (L) [Z], C80 (L)
				3C-D-E73A (L), E80A (L)
				3C-D-P70 (L) [Z], P74 (L) [Z], P80 (L) [Z]
				3C-D-Z72, Z73 (L) [Z], Z80 (L)
				3C-D-90A (L) [Z], 93A (L) [Z]
			3C-D-R731 (L), R732 (L), R801 (L), R802 (L)	
			圧カスイッチ	3C-1S10
				3C-1S10M
				3C-1S10E
				3C-IS3000
				3C-ISG
				3C-IS2761
				3C-IS100, 101, 112, 113, 114
				3C-IS2761
			スイッチ付圧力計	3C-GP46
			フロースイッチ	3C-IFW5
				3C-IF3
空-電リレー	3C-VR3200・3201			



CCC(中国強制認証制度)認証 該当製品ガイド

有接点オートスイッチ

一般(汎用)形
耐強磁界
耐熱形

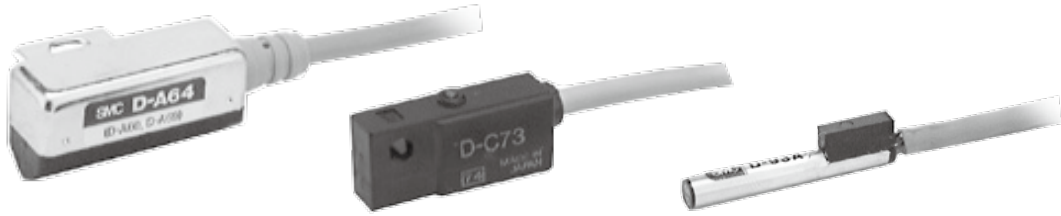

有接点オートスイッチ体系

機能	種類	オートスイッチ 取付方法	リード線取出方法	オートスイッチ品番
有接点オートスイッチ	一般(汎用)形	バンド	グロメット	3C-D-C73・C80 3C-D-B54・B64 3C-D-B73・B80
			ターミナルコンジット	3C-D-A34 3C-D-A34A
			DIN端子	3C-D-A44 3C-D-A44A
		レール	グロメット	3C-D-A72・A73・A80 3C-D-A72H・A73H・A80H
		タイロッド	グロメット	3C-D-A54・A64
			ターミナルコンジット	3C-D-A34C
			DIN端子	3C-D-A44C
		直接	グロメット	3C-D-A90・A93 3C-D-A90V・A93V
				3C-D-90A・93A
	3C-D-Z72・Z73・Z80 ※ 3C-D-E73A・E80A 3C-D-R731・R732・R801・R802			
	耐強磁界	レール	グロメット	3C-D-P70・P74・P80
	耐熱形	バンド	ターミナルコンジット	3C-D-B30・B31 ※

※3C-D-B30・B31・Z72の仕様につきましては別途当社までお問合せください。



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。





CCC(中国強制認証制度) 認証 該当製品ガイド

● 圧力スイッチ

圧力スイッチ / マイクロスイッチ式

3C-IS3000 Series

型式表示方法

3C-IS3 0 0 0 - 02 L1



● マイクロスイッチ負荷容量

0	標準形
1	微小負荷形

● 配管方法

0	Rc 1/4ねじ結合
1	ガスケット取付

● 表示ランプ追記号

無記号	ランプなし
L1	ネオンランプ付/AC110V
L2	ネオンランプ付/AC220V

注) 微小負荷形にL2-ネオンランプ付/AC220Vはありません。

● 接続口径

無記号	ガスケット付
02	Rc 1/4
N02	NPT 1/4
F02	G 1/4

● 中国強制認証制度適合品

汎用圧力スイッチ / スナップ式

3C-ISG Series

型式表示方法

3C-ISG 1 1 0 - 03 0 - W



● 汎用圧力
スイッチ

● 防水種別

1	開放型(非防水)
2	防滴型(IP44相当)

● 圧力調整範囲

1	0.02~0.3MPa
2	0.05~0.7MPa
3	0.1~1.0MPa
9	-10~-100kPa

● 追記号

接点	無記号	1a1b(標準)
	W	2ab

● 調整用応差目盛板

0	なし
1	応差目盛板付

※ISG19□、29□形に応差目盛板付はありません。

● 接続口径

03	R 3/8
N03	NPT 3/8

● 材質

0	黄銅・リン青銅
1	SUS316

● 中国強制認証制度適合品

ランプ付汎用圧力スイッチ / スナップ式

3C-IS2761 Series

型式表示方法

3C-IS 2761 - 11 03 L1



● 仕様

防水種別	防滴型(IP44相当)
圧力調整範囲	0.1~1.0MPa
接点	1ab ネオンランプ1b

● ランプ電源

L1	AC110V
L2	AC220V

● 接続口径

03	R 3/8
N03	NPT 3/8

● 接液部材質

1	黄銅・リン青銅
11	SUS316

● 中国強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。



圧力スイッチ／マイクロスイッチ式

3C-IS100 Series

型式表示方法

3C-IS1 14-02 9 N-04

中国強制認証制度適合品

電線取出口形状

00	3芯メタルコネクタ付
01	露出端子板(ゴムブッシュ付)
12	カバー端子板(ゴムブッシュ付)
13	カバー端子板(電線グラウンド付)
14	カバー端子板(Gめねじ付)

配管口径 : Rc 1/4

電線取出口口径

04	G 1/2
06	G 3/4

※IS113、114に適用

アクセサリ

無記号	なし
J	くい込み継手付
N	ロックナット付

オプション

無記号	なし
1	最高設定圧力:0.2MPa仕様
9	マイクロスイッチ高寿命仕様 機械的寿命:150万回



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。



CCC(中国強制認証制度)認証 該当製品ガイド

スイッチ付圧力計

スイッチ付圧力計 / マイクロスイッチ付

3C-GP46 Series

型式表示方法

3C-GP46-10-01M L2-C-X201



●スイッチ付
圧力計

●サイズ

記号	外径
46	φ42.5

●最大表示圧力

記号	単位:MPa
10	1.0

●接続ねじ

記号	サイズ
01	R 1/8
02	R 1/4

●オプション

記号	仕様
無記号	—
M	M5(めねじ)付

●中国強制認証制度適合品

●特殊仕様

記号	仕様
無記号	—
X201	リード線長さ3m

注) X3(接流体部SUS)仕様
は対応しておりません。

●アタッチメント

記号	仕様
無記号	カバーリングなし
C	透明カバー突出なし (透明カバー取外不可)

注) C1タイプ:透明カバー突出有
(透明カバー取外可能)は対応
しておりません。

●表示ランプ追加記号

記号	仕様
無記号	ランプなし
L2	ネオンランプ付/ AC100~220V共用



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。



フロースイッチ

ダイヤフラム式フロースイッチ

3C-IFW5 Series



型式表示方法

3C-IFW5 10 - N 03 - 1 1

ダイヤフラム式
フロースイッチ

設定流量

10	1~10L/min
20	10~20L/min
50	20~50L/min

ねじ種類

無記号	Rc
N	NPT
F	G

●中国強制認証制度適合品

●ランプ

0	ランプなし
1	ネオンランプ付(AC110V用 赤)
2	ネオンランプ付(AC110V用 緑)
3	ネオンランプ付(AC220V用 赤)
4	ネオンランプ付(AC220V用 緑)

●ターミナルボックス

0	ターミナルボックスなし(1a接続)
1	ターミナルボックス付(1a接続)
2	ターミナルボックス付(1b接続)

●接続口径

03	3/8
04	1/2
06	3/4

パドル式フロースイッチ

3C-IF3 Series



型式表示方法

3C-IF3 1 1 - N 10 - 1 1

●接液部シール材質

0	NBR
1	FPM

●接液部金属材質

0	黄銅・リン青銅
1	SUS304

●接続口径

06	3/4
10	1

注1) IF3□0は06のみ

注2) IF3□1およびIF3□3は10のみ

●ねじ種類

無記号	Rc
N	NPT

●ON流量設定範囲

0	14~60L/min
1	20~1500L/min
3	36~2600L/min

●防水種別

0	開放型
1	防滴・防雨型(IP42相当)
2	防沫・防噴流型(IP44相当)

●パドル式フロースイッチ

●中国強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。



空-電リレー

中継機器 空-電リレー

3C-VR3200-3201 Series

型式表示方法



3C-VR320 0 - 01

● 接続口径

01	Rc 1/8
N01	NPT 1/8
F01	G 1/8

● 防水種別

0	開放型
1	防滴型 (IP44相当)

● 中国強制認証制度適合品



安全上のご注意、製品に関する注意事項、製品仕様、外形寸法図、機種選定方法につきましては、WEBカタログをご参照ください。