

！ 本製品は個別対応品のため納期および価格を当社営業に確認願います。

特定開発品情報

Point to Group
P.G. information


エア表示灯付フィンガバルブ

2ポート / VHK2-X295

特長


エア表示灯+フィンガバルブを一体化
スペース・配管工数削減

バルブとシリンダ間の排気と残圧の目視確認が可能

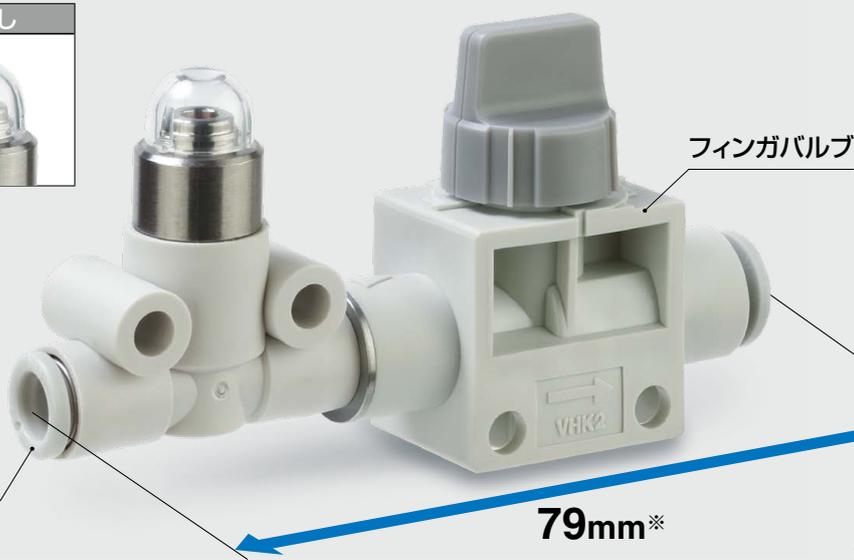

※06の時

回路例

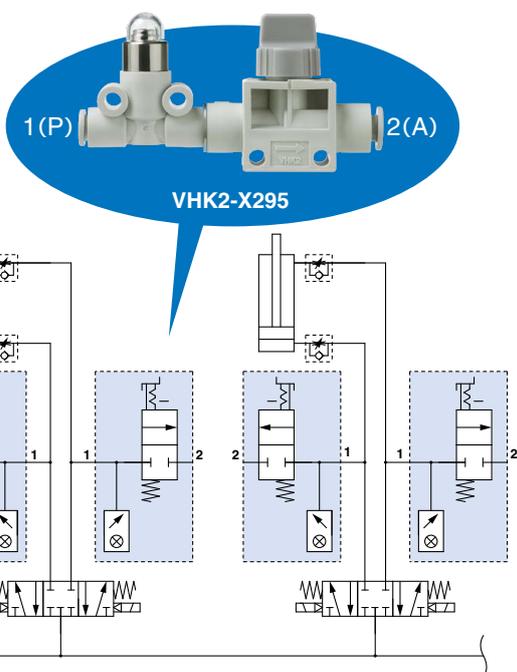

エア表示灯/XT69-38-□□

※詳細はお問合せください。



注意

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ) 『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。


SMC株式会社 本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F <http://www.smcworld.com>

©2018 SMC Corporation All Rights Reserved

SMC

SP183X-002J
P: WT

型式表示方法

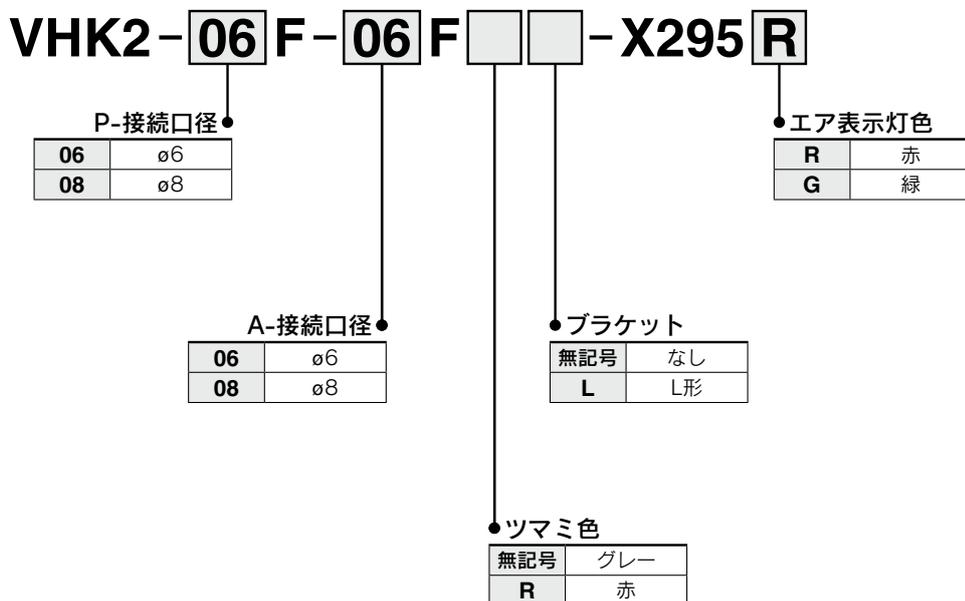


仕様

使用流体	空気
最高使用圧力	0.8MPa
最低使用圧力	0.05MPa
周囲温度および使用空気温度	0~60℃

外形寸法図

(mm)

VHK2-06F-06F□□-X295□

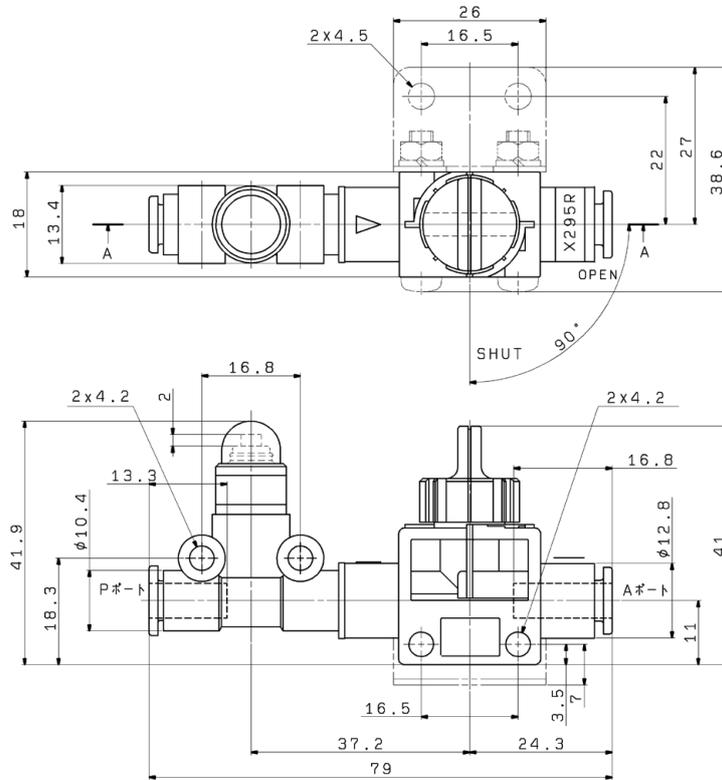

VHK2-08F-08F□□-X295□

