

! 本製品は個別対応品のため納期および価格を当社営業に確認願います。

特定開発品情報

Point to Group
P.G. information

空気用


マニュアル付2ポートソレノイドバルブ

VX2□0□□□□X357□


特長

装置調整時などの電気制御が出来ない状況下で、
手動マニュアルでバルブの開閉が可能。

手動マニュアル 弁閉

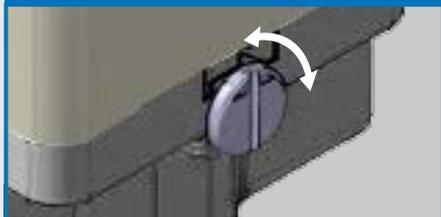

手動マニュアル 弁開

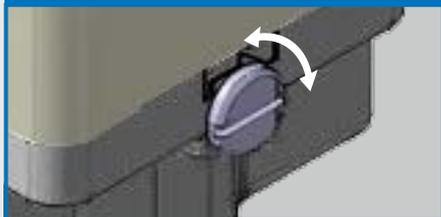

ボディ材質 Al

手動
マニュアル

バリエーション

ボディサイズ	弁形式	オリフィス径							ボディ材質	シール材質	管接続口径
		2mmø	3mmø	4mmø	5mmø	7mmø	8mmø	10mmø			
サイズ1	N.C.	●	●	—	●	—	—	—	Al	NBR	1/8, 1/4
サイズ2		—	—	●	—	●	—	—			1/4, 3/8
サイズ3		—	—	—	●	—	●	●			1/4, 3/8

注意

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。

SMC株式会社 本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F <http://www.smcworld.com>

©2018 SMC Corporation All Rights Reserved



SP188X-004J
P: WW