

! 本製品は個別対応品のため納期および価格は当社営業に確認願います。

特定開発品情報


Point to Group
P.G. information

アングルシートバルブ / エアオペレート形

JSB Series

特長

- 大流量 : Cv値28
- 小型 高さ : 166mm
- 長寿命
500万回(水・空気)
- ボディ材質 : SUS316L相当
- 蒸気・水・空気(オールインワン)
- 使用流体温度
183℃以下(蒸気)
99℃以下(水、空気)

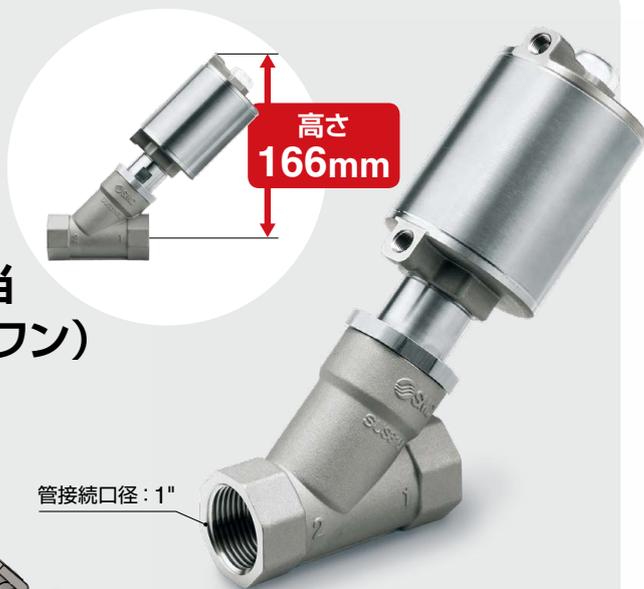

クリーンデザイン
凹凸の少ないヘッド形状
(材質 : SUS304)

配管施工性向上
パイロットポートは
360°回転可能


長寿命

SMC独自の軸シール技術
にて、長寿命化を実現

インジケータ(青色)
標準装備

大流量

流路形状最適化による大流量化を実現
(Cv値28)
※管接続口径 : 1"

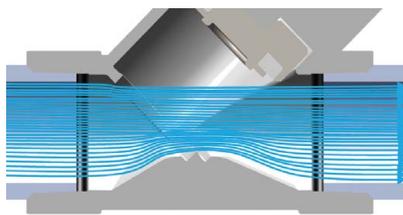

●容易なメンテナンス

各パーツの交換が可能



※各パーツの手配型式は別途お問合せください。

△ 注意

製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず当社Best Pneumatics (総合カタログ)『安全上のご注意』の内容をよく読み、理解してからご使用ください。

SMC株式会社 本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F <https://www.smcworld.com>

©2022 SMC Corporation All Rights Reserved



SP218X-001J
P: AR