



冷却能力

注1) 標高1000m以上の場合は「使用環境・保管環境」(ホームページWEBカタログ)、項目14.内「※標高1000m以上の場合」をご参照ください。
 注2) オプション高揚程仕様(-T)の場合、冷却能力がそれぞれのグラフの読みから約300W減少します。


HRS012-A-10, HRS012-W-10 (単相AC100/115V) [50Hz]

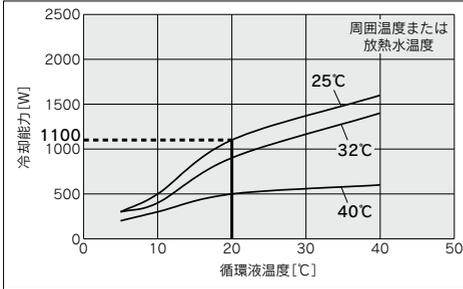


[60Hz]

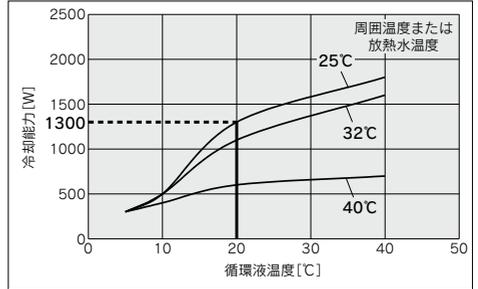


HRS018-A-10, HRS018-W-10 (単相AC100/115V) [50Hz]

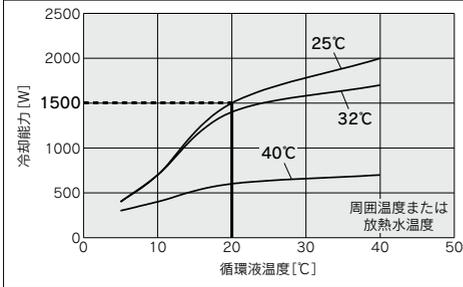


[60Hz]

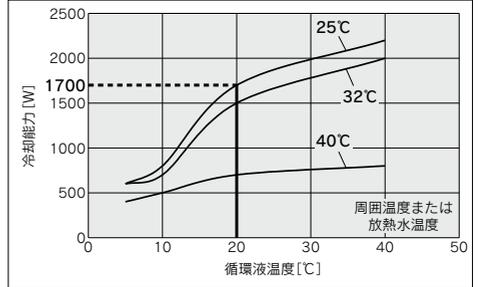


HRS012-A-20, HRS012-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

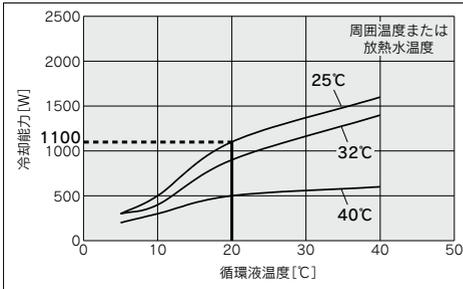


[60Hz]

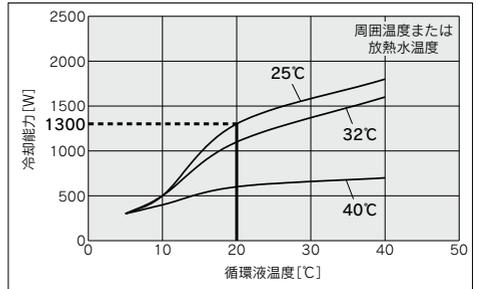

HRS018-A-20, HRS018-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

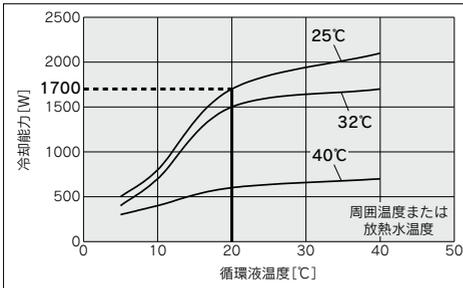

[60Hz]


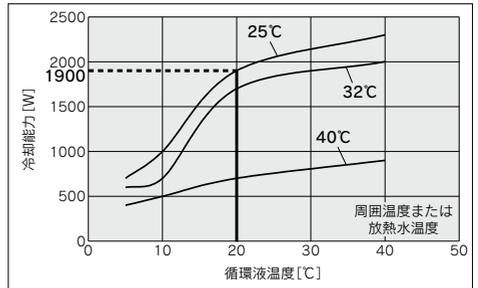


冷却能力

注1) 標高1000m以上の場合は「使用環境・保管環境」(ホームページWEBカタログ)、項目14.内「※標高1000m以上の場合」をご参照ください。
 注2) オプション高揚程仕様(-T)の場合、冷却能力がそれぞれのグラフの読みから約300W減少します。



HRS024-A-20, HRS024-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

[60Hz]

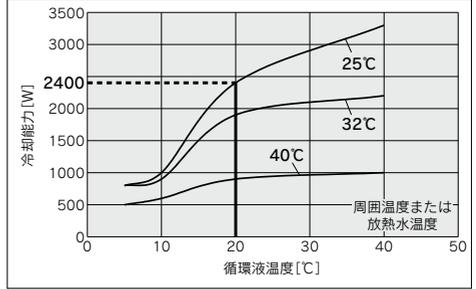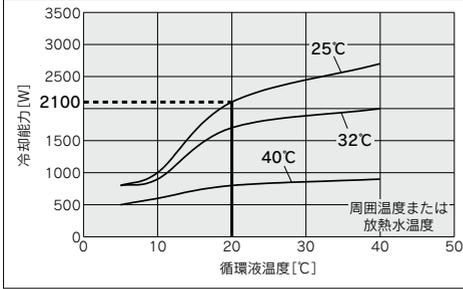



HRS030-A-20, HRS030-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

[60Hz]

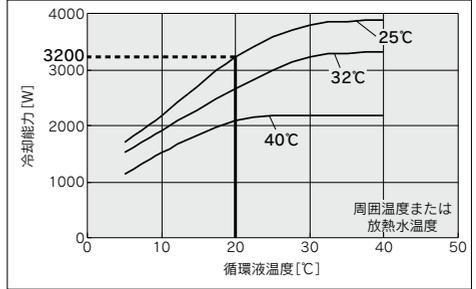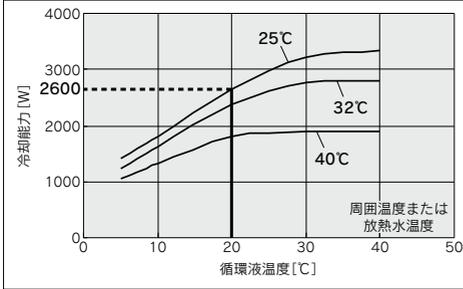

HRS050-A-20, HRS050-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

[60Hz]

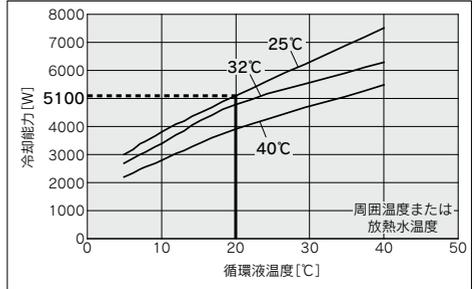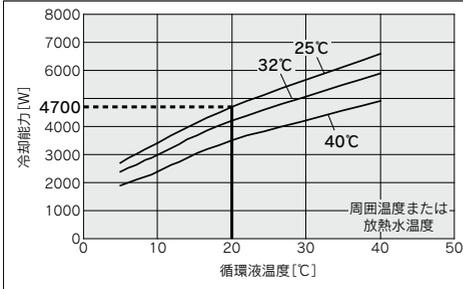

HRS060-A-20, HRS060-W-20 (単相AC200~230V) [50Hz]

[60Hz]

