



ポンプ能力


HRS⁰¹²₀₁₈-**A**-**W**-10 (単相AC100/115V)

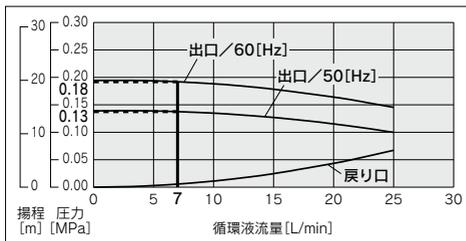


HRS⁰¹⁶₀₂₄-**A**-**W**-20 (単相AC200~230V)

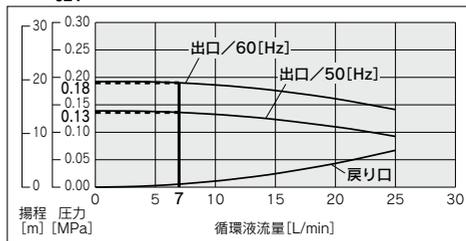


HRS030-**A**-**W**-20 (単相AC200~230V)

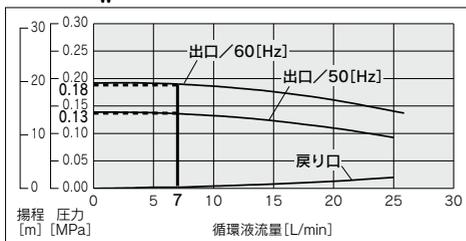

HRS050-**A**-**W**-20 (単相AC200~230V)

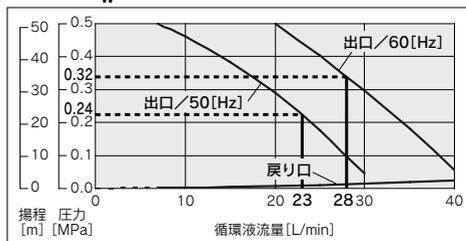


HRS060-**A**-**W**-20 (単相AC200~230V)

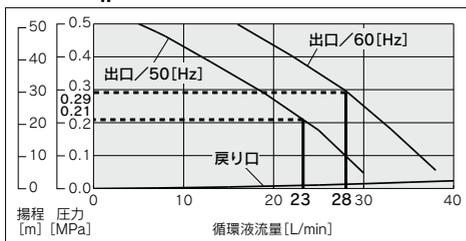

放熱水必要流量

HRS012-W-¹⁰/₂₀, HRS018-W-¹⁰/₂₀, HRS024-W-20
HRS030-W-20, HRS050-W-20, HRS060-W-20

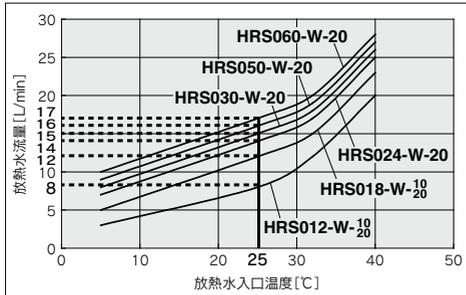

※循環液定格流量、冷却能力に記載された冷却能力時での放熱水量です。

⚠注意

メカニカルシールポンプについて

サーモチラーHRS050/060シリーズに使用しているポンプは、軸封部に固定環と回転環を持つメカニカルシールを使用しており、シール部の隙間に異物が入ると、シール部からの漏れやポンプロックなどのトラブルの原因となりますので、チラー戻り配管へのパーティクルフィルタの設置を強く推奨いたします。

