

簡易特注品

-XA1~XA23/-XA26~XA30:ロッド先端形状変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[ダウンロードはこちら](#)

4 CQ2/RQ/CLQ (φ32~φ100) / CQ2大口径 (φ125~φ200):ロッド先端形状変更

適用シリーズ

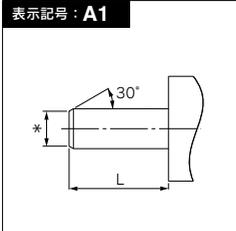
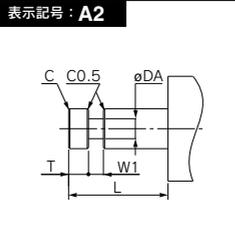
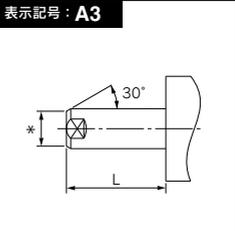
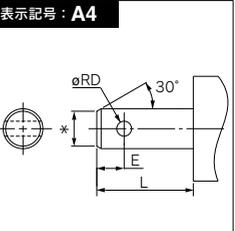
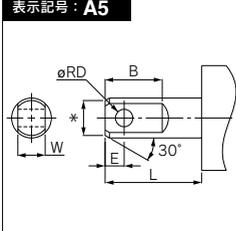
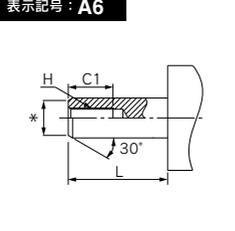
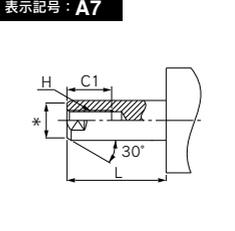
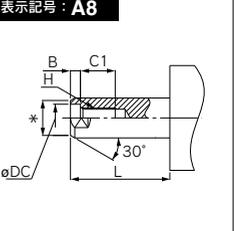
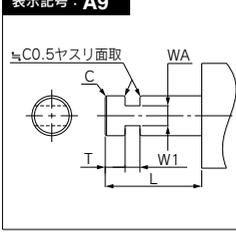
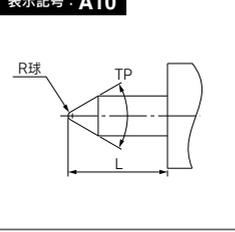
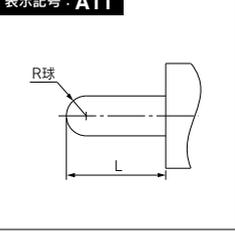
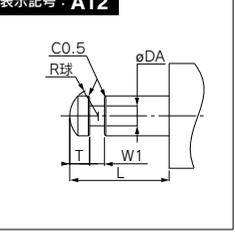
シリーズ	作動方式	適用パターン記号	
CQ2	標準形	CQ2-Z 複動片ロッド 単動(押)注)	XA1~23 XA26~30
		CQ2W-Z 複動両ロッド	
	軸方向配管形 (集中配管形)	CQP2 複動片ロッド 単動(押)	
		CQ2S-Z 複動片ロッド	
	耐横荷重形 ロングストローク	CQ2-Z 複動片ロッド	
		CQ2-K-Z 複動片ロッド	
ロッド回り止形	CQ2K-Z 複動片ロッド	XA1, XA2, XA6	
	CQ2KW-Z	複動両ロッド (回り止め側)	XA10~XA14 XA19, XA21
複動両ロッド (丸ロッド側)		XA1~23 XA26~30	

注) 単動引込みにつきましては特注対応となります。

シリーズ	作動方式	適用パターン記号	
CQ2	大口径 φ125~φ200	CQ2-Z 複動片ロッド CQ2W-Z 複動両ロッド	XA1~23 XA26~30
	標準形	RQ 複動片ロッド	XA1~23 XA26~30
CLQ	ロック付	CLQ 複動片ロッド	XA1~23 XA26~30

注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任になります。
- *印の標準寸法は、ロッド径(D)に対して次のようになります。
変更する場合は、指定してください。
D-2mm
- 両ロッドの場合にはロッドが引き込んだ状態の寸法を記入してください。

表示記号: A1 	表示記号: A2 	表示記号: A3 	表示記号: A4 
表示記号: A5 	表示記号: A6 	表示記号: A7 	表示記号: A8 
表示記号: A9 	表示記号: A10 	表示記号: A11 	表示記号: A12 

簡易特注品／ロッド先端形状変更

表示記号

-XA1~XA23/-XA26~XA30

<p>表示記号：A13</p>	<p>表示記号：A14</p>	<p>表示記号：A15</p>	<p>表示記号：A16</p>
<p>表示記号：A17</p>	<p>表示記号：A18</p>	<p>表示記号：A19</p>	<p>表示記号：A20</p>
<p>表示記号：A21</p>	<p>表示記号：A22</p>	<p>表示記号：A23</p>	<p>表示記号：A26</p>
<p>表示記号：A27</p>	<p>表示記号：A28</p>	<p>表示記号：A29</p>	<p>表示記号：A30</p>

-XC