

簡易特注品 -XC15:タイロッドの長さ変更

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

[▶ダウンロードはこちら](#)

表示記号


-XC15

9 タイロッドの長さ変更


タイロッド長さM寸法を標準寸法より変更したシリンドラ。

シリーズ	名称	型式	作動方式	備考
CA2	標準形	CA2-Z	複動片ロッド	
		CA2W-Z	複動両ロッド	
	ロッド回り止め形	CA2K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用
		CA2KW	複動両ロッド	φ40～φ63に適用
	エアハイドロシリンドラ	CA2H	複動片ロッド	
	エンドロックシリンドラ	CBA2	複動片ロッド	
スムーズシリンドラ	CA2Y-Z	複動片ロッド		
CS1	標準形	CS1	複動片ロッド	
		CS1W	複動両ロッド	
CS2	標準形	CS1□Q	複動片ロッド	
		CS2	複動片ロッド	
CS2	スムーズシリンドラ	CS2W	複動両ロッド	
		CS2Y	複動片ロッド	
CNA2	ロック付シリンドラ	CNA2	複動片ロッド	
		CNA2W	複動両ロッド	
CV	バルブ付シリンドラ	CV3	複動片ロッド	
		CV3K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用
		CVS1	複動片ロッド	
		CVS1K	複動片ロッド	φ40～φ63に適用

CA2,CNA2,CVシリーズ

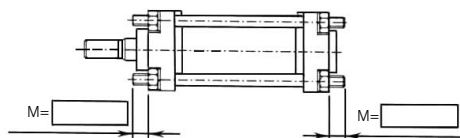

CS1,CS2シリーズ

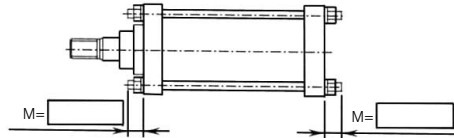

注意事項

- 1) ご注文の際には、必要なM寸法を型式表示と併記してご指示してください。
- 2) 図示のない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任とする。
- 3) タイロッドの長さ変更可能範囲は下表に示す。
- 4) フランジ形(F,G)、クレビス形(C,D)の金具取付側のM寸法指定はできません。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CA2,CNA2,CV	CS1						
		125	140	160	180	200	250	300
チューブ内径	全チューブ内径							
M最小	0	15.5	18	20.5	22	26	32.5	
M最大	※1)300			270				

注1) CNA2シリーズのロッド側M最大は、50となります。

タイロッドの長さ変更可能範囲

(mm)

機種	CS2					
	125		140		160	
チューブ内径						
取付支持金具	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T	L	B, F, G, C, D, T
M最小	20	12	21	12	23	14
M最大	270					