

共通仕様品オーダーメイド

-XC24:磁気シールド板付

-XC25:管接続ポートの固定絞りなし



30 磁気シールド板付

表示記号

-XC24

外部移動子の漏れ磁気をシールドします。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CY3	マグネット式ロッドレスシリンダ	CY3B	複動形	②-1 P.1468~
REA	サインロッドレスシリンダ	REA	複動形	②-3 P.25~


型式表示方法

CY3B
REA 標準型式表示方法を表示 **-XC24**

磁気シールド板付

仕様:標準形と同一

外形寸法図

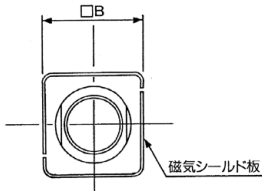

寸法	チューブ内径(mm)								
	ø6	ø10	ø15	ø20	ø25	ø32	ø40	ø50	ø63
□B	19	27	37	38	48	62	72	88	102
標準外形(□B)	17	25	35	36	46	60	70	86	100

※上表以外の外形寸法は、基本形と同一寸法です。

※REAはø25~ø63

31 管接続ポートの固定絞りなし

表示記号

-XC25

エアシリンダCM2シリーズのロッドカバーとヘッドカバーにエアハイドロ口用を使用していますので、管接続ポートに絞りのないタイプ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	標準形の掲載ページ	
CM2	エアシリンダ	CM2-Z	複動片ロッド	②-1 P.172~	
		CM2W-Z	複動両ロッド		
	ロッド回り止め形	CM2K-Z	複動片ロッド		
		CM2KW-Z	複動両ロッド		
		ダイレクトマウント形	CM2R-Z		複動片ロッド
		ロッド回り止めダイレクトマウント形	CM2RK-Z		複動片ロッド
スムーズシリンダ	CM2Y-Z	複動片ロッド			

※エアアクション付は除く(標準装備)。

 
型式表示方法

CM2 標準型式表示方法を表示 **-XC25**

管接続ポートの固定絞りなし

仕様:標準形と同一

構造図



※外形寸法図は、CM2シリーズ標準形と同一寸法です。

△注意

①ショックアブソーバ等を使用してください。

使用ピストン速度が750mm/sを超える場合は、外部ストッパ(ショックアブソーバ等)を使用してシリンダカバーに直接衝撃を受けないように配慮してください。