

共通仕様品オーダーメイド

-XC26:2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り



32 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り

表示記号

-XC26


取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントに平座金を追加。

適用シリーズ


シリーズ	名称	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MB	エアシリンダ	MB	複動片ロッド	φ125のみ	②-1 P.392~
MB1	エアシリンダ	MB1	複動片ロッド	φ125のみ	②-1 P.440~
		MB1W	複動片ロッド	φ125のみ	
CS2	標準形 スムースシリンダ	CS2-Z	複動片ロッド		②-1 P.568~
		CS2Y-Z	複動片ロッド		

型式表示方法

●製品

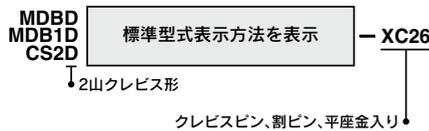

●部品Ass'y

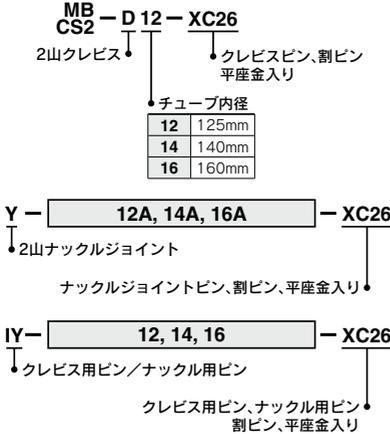


仕様

取付支持形式	2山クレビス形(D)、2山ナックルジョイントのみ
変更部品	クレビスピン、ナックルピン、平座金
上記以外の仕様	標準形と同一

外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)

2山クレビス

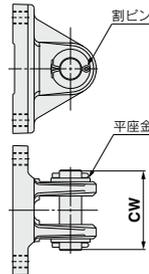


※取付金具自体は、割ピン、クレビスピン、平座金は同梱出荷(未組付)となります。

※取付方法は、標準形と同一。

チューブ内径(mm)	CW
φ125	90
φ140	104
φ160	113

2山ナックルジョイント

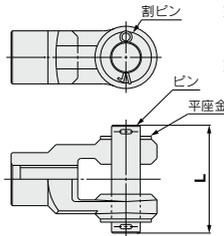

※取付金具自体は、割ピン、ナックル用ピン、平座金は同梱出荷(未組付)となります。

※取付方法は、標準形と同一。

チューブ内径(mm)	L
φ125	90
φ140	104
φ160	113

共通仕様品オーダーメイド

-XC26:2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り



表示記号

-XC26

32 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り

取付支持形式の一つである2山クレビス形あるいは、付属金具の一つである2山ナックルジョイントの、ピンを割ピン用に変更し、割ピンと平座金を追加。

適用シリーズ



シリーズ	型式	作動方式	標準形の掲載ページ
CQS	標準形	CQS	複動片ロッド 単動(押、引)
	ロングストローク	CQS	複動片ロッド
	ロッド回り止め形	CQSK	複動片ロッド
	耐横荷重形	CQS□S	複動片ロッド
CQ2	標準形	CQ2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)
	ロングストローク	CQ2-Z	複動片ロッド
	ロッド回り止め形	CQ2K-Z	複動片ロッド
	耐横荷重形	CQ2□S-Z	複動片ロッド
	エンドロック	CBQ2	複動片ロッド
	耐強磁界	CDQ2□P	複動片ロッド
	銅系不可薄形シリンダ	20-CQ2-Z	複動片ロッド 単動(押、引)
	銅系不可ロングストローク	20-CQ2□Z	複動片ロッド
	銅系不可耐横荷重形	20-CQ2□S-Z	複動片ロッド

仕様

取付支持形式	2山クレビス形(D)のみ
変更部品	ナックルピン、割ピン、平座金
上記以外の仕様	標準形と同一

外形寸法図: 標準形と同一



2山クレビス

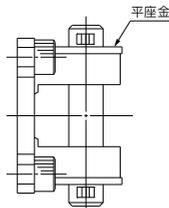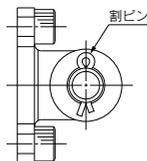

※取付金具自体は、割ピン、クレビスピン、平座金は同梱出荷(未組付)となります。

※取付方法は、標準形と同一。

2山ナックルジョイント

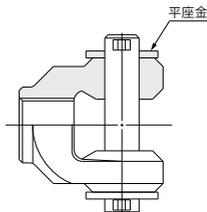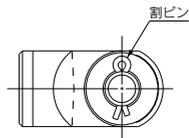


※取付金具自体は、割ピン、ナックル用ピン、平座金は同梱出荷(未組付)となります。


※取付方法は、標準形と同一。

型式表示方法

●製品

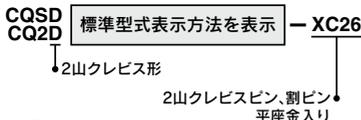

●部品Ass'y

 

012	12mm
016	16mm
020	20mm
025	25mm
032	32mm
040	40mm
050	50mm
063	63mm
080	80mm
100	100mm

※CQSの場合、チューブ内径は012~025になります。

