

共通仕様品オーダーメイド

-XC34: 回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)



表示記号

38 回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)

-XC34

プレートにワーク取付用ねじがあります。


回り止めプレートからピストンロッド先端までのFL寸法をカット。プレートからピストンロッドが出ないタイプ。

適用機種 of 型式表示方法を表示 **-XC34**

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方法	標準形の掲載ページ
CU	ロッド回り止め	CUK	複動片ロッド	②-1 P.666~
	ロッド回り止め	CUK	単動片ロッド(押・引)	
	ロッド回り止め/ロングストローク	CUK	複動片ロッド	

外形寸法図

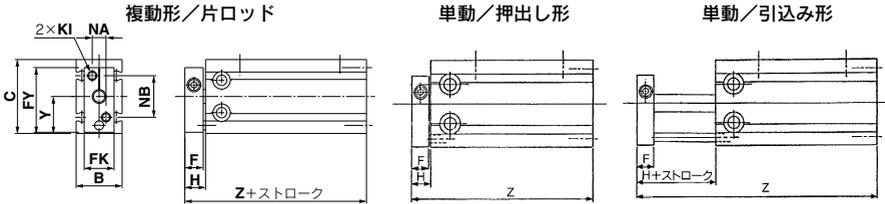

(mm)

チューブ内径 (mm)	B	C	FK	FY	KI	NA	NB	Y
6	13	22	11	20.5	M3×0.5	6	14	10.5
10	15	24	12	22	M3×0.5	7	15	11.5
16	20	32	13	28	M4×0.7	6	18	15.5
20	26	40	16	33	M4×0.7	8	20	19.5
25	32	50	20	43.5	M5×0.8	10	28	24.5
32	40	62	24	51.5	M5×0.8	12	32	30.5

(mm)

作動方式 チューブ 内径(mm)	F	H	複動形		単動(押し出し形)						単動(引込み)					
			Z		Z						Z					
			スイッチ無	スイッチ付	スイッチ無			スイッチ付			スイッチ無			スイッチ付		
				5st	10st	15st	5st	10st	15st	5st	10st	15st	5st	10st	15st	
6	8	9	42	42	47	52	57	47	52	57	52	62	67	52	62	67
10	8	9	45	45	50	55	65	50	55	65	55	65	80	55	65	80
16	8	9	39	49	44	49	59	54	59	69	59	69	84	69	79	94
20	8	9	45	55	50	55	65	60	65	75	55	65	80	65	75	90
25	10	11	51	61	56	61	71	66	71	81	61	71	86	71	81	96
32	12	13	55	65	60	65	75	70	75	85	65	75	90	75	85	100

※上表以外の寸法は、標準形と同一。