

# 共通仕様品オーダーメイド -XC38:バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ)



## 42 バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ)

表示記号

**-XC38**

中空ロッドの貫通穴を真空エアなどの通路として利用できるタイプ。

### 適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
CM2	エアシリンダ/標準形	CM2W-Z	複動両ロッド		②-1 P.193~
MTS	プレジジョンシリンダ	MTS	複動片ロッド	ø8 およびめねじのみ	②-2 P.384~

### 型式表示方法

CM2標準型式表示方法を表示

-XC38


バキューム仕様(ロッド貫通穴タイプ)



仕様:標準形と同一

### 構造/外形寸法図 (下記以外の寸法は、標準形と同一)

#### CM2W シリーズ

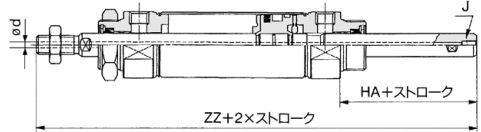

チューブ内径(mm)	d	J	HA	ZZ
20	3	M5×0.8	32	135
25	3	M5×0.8	32	139
32	3	M5×0.8	32	141
40	4	Rc1/8	36	174

### MTS8 - ストローク (P) - XC38

軸方向配管形

バキューム仕様  
/ロッド貫通穴タイプ




### 仕様

チューブ内径(mm)	8
配管方向	標準配管形・軸方向配管形
ロッド先端形状	めねじ

### 外形寸法図

#### MTS8 シリーズ

ø4/ø2.5ウレタンチューブ(TU0425)または  
ソフトナイロンチューブ(TS0425)を使用ください。

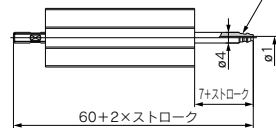

### △ 注意

①貫通穴はエアブローをしてください。

空気圧、真空通路になる貫通穴はエアブロー(フラッシング)をしてゴミ等を除去して使用ください。