

共通仕様品オーダーメイド

-XC71:ヘリサートねじ仕様

-XC72:オートスイッチ用磁石内蔵不可品



表示記号

-XC71

52 ヘリサートねじ仕様

ガイドボディ取付ねじ部をヘリサートねじとしたタイプ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGG	ガイド付シリンダ	MGG	複動形		②-2 P.538~

型式表示方法

MGG **軸受の種類** B チューブ内径 ポートねじの種類 - ストローク - オートスイッチ - **XC71**

↓
基本形

↓
ヘリサートねじ仕様



仕様

適用シリーズ	MGG□B
チューブ内径(mm)	20, 25, 32, 40, 50
取付支持形式	基本形

※上記以外の仕様は標準形と同一です。

外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

φ20~φ50

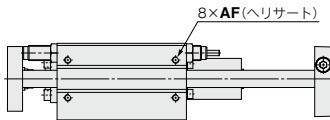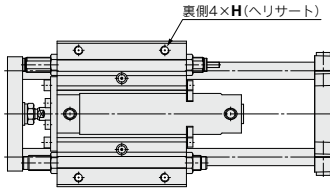

チューブ内径 (mm)	H	AF
20	M6×1深12	M5×0.8深7.5
25	M8×1.25深16	M6×1深9
32	M8×1.25深16	M6×1深9
40	M10×1.5深20	M8×1.25深12
50	M12×1.75深24	M10×1.5深15

表示記号

-XC72

53 オートスイッチ用磁石内蔵不可品

オートスイッチ用磁石内蔵不可タイプ。

適用シリーズ

シリーズ	名称/種類	型式	作動方式	備考	標準形の掲載ページ
MGG	ガイド付シリンダ	MGG	複動形		②-2 P.538~

型式表示方法

MGG **標準型式表示方法を表示** - **XC72**

↓
オートスイッチ用磁石内蔵不可品

仕様

適用シリーズ	MGG
チューブ内径(mm)	20, 25, 32, 40, 50
オートスイッチ	取付不可

※上記以外の仕様および外形寸法は標準形と同一です。