

# 直動精密減圧弁 / モジュールタイプ

# ARP3000 Series

設定感度 **0.001MPa**

ミストセパレータにモジュールが可能

(AFM3000 + ARP3000)  
(AFD3000 + ARP3000)

直動式・ブリードタイプ  
(リリース機能付)




ARP3000-02



ARP3000-02BG

 JIS記号



## 標準仕様

型式	ARP3000
接続口径	1/4
使用流体	空気
保証耐圧力	1.2MPa
最高使用圧力	0.8MPa
設定圧力範囲	0.005 ~ 0.3MPa
設定感度	0.001MPa
繰り返し性	± 0.003MPa
注1) 空気消費量	4 ~ 6ℓ/X(ANR) (0.3MPa設定時)
圧力計接続口径	1/8
周囲温度および使用流体温度	- 5 ~ 60 (凍結なきこと)
構造	ブリードタイプ
質量(○)	0.42


注1) 空気消費量は設定圧力によって変わります。

## 付属品(オプション)・部品番号

名称	部品番号
ブラケット	B320
注1) 圧力計	0.4MPa G36-4-□01

注1) 圧力計品番の□は接続ねじの種類を表わします。Rcは無記号、NPTはNを記入してください。  
・NPTの圧力計の供給については別途問い合わせください。  
注2) 圧力計を取り付ける際は締め過ぎないようにご注意ください。破損の原因になります。  
(推奨締付トルク: 7 ~ 9N・m)  
シール剤はシールテープを御使用ください。

## 型式表示方法

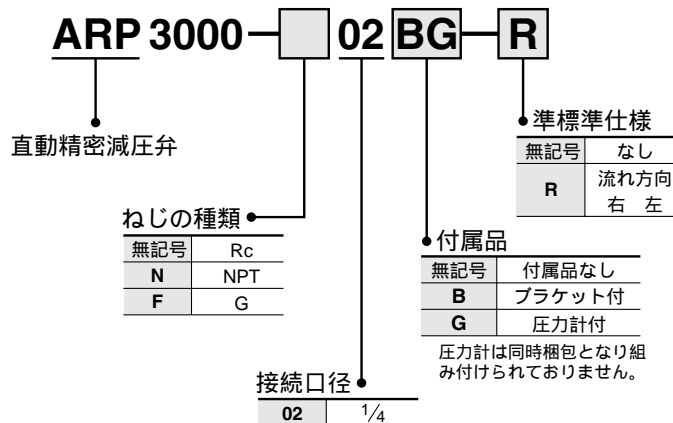

モジュラ  
F.R.L

AV

AU

AF

AR

IR

VEX

AMR

ITV

VBA

VE

VY

G

PPA

AL

