

ポリウレタンチューブ(ミリサイズ)

■ カラーバリエーションの追加

TU-100-X20

SMC株式会社

本社 〒105-0004

東京都港区新橋1-16-4

あさひ銀新橋ビル

URL: <http://www.smcworld.com>

特長 1: ポリウレタンチューブに濃厚(不透明)なカラーバリエーションを追加



写真: チューブカラー *1)

仕 様

品番	TU0425	TU0604	TU0805	TU1065	TU1208
外径 mm	4	6	8	10	12
内径 mm	2.5	4	5	6.5	8
使用流体	空気				
最高使用圧力 (*2)	0.8MPa				
最小曲げ半径 mm (*3)	10	15	20	27	35
周囲温度及び 使用流体温度	-20~60℃ (凍結なきこと)				
材質	ポリウレタン				
色 (表示) (*1)	赤(R)、青(BU)、黄(Y)、緑(G)、白(W)				
チューブ長さ (*4)	100m タバ巻き				

*1) 写真の都合上、光の加減などで現品と色が異なる場合があります。

*2) 温度及び破壊圧力特性は、“破壊圧力特性曲線及び使用圧力グラフ(次ページ)を参照ください。

*3) 温度 20℃時で折れ曲がる時の値を示します。

*4) 生産ロットの都合上、最低発注数量は 100m タバ巻き×10 巻き単位となります。

品番体系

TU

0425

R

100

X20

ポリウレタンチューブ

チューブ長さ:100m (注記 1 参照)

チューブサイズ


色表示

表示	外径(ØDmm × Ødmm)
0425	Ø4 × Ø2.5
0604	Ø6 × Ø4
0805	Ø8 × Ø5
1065	Ø10 × Ø6.5
1208	Ø12 × Ø8

表示	色
R	赤
BU	青
Y	黄
G	緑
W	白

チューブ色は弊社、標準品ポリウレタンチューブと異なります。

外形寸法: mm (寸法値は、品番体系のチューブサイズを参照願います)

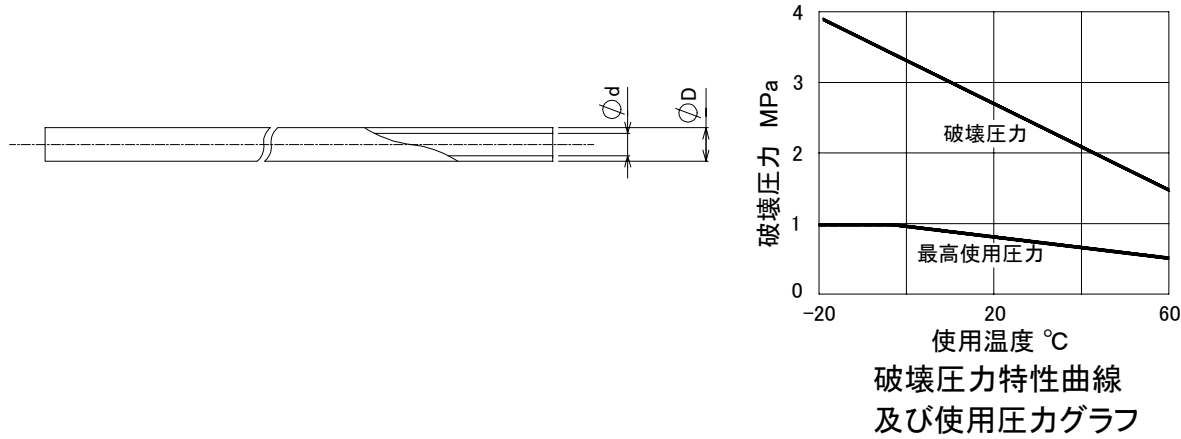

注記 1: 本製品は、生産ロットの都合上、最低発注数量は
100m 毎、巻き × 10 巻き単位となります。



製品を安全にご使用いただくために、使用前には必ず弊社 Best Pneumatics(総合カタログ)
『安全上のご注意』の内容を、よくお読みください。